

## Buchsen • für Positionier-Spannbolzen

23111.0708



### Produktbeschreibung

Diese Buchsen für Positionier-Spannbolzen sind als zentrische und schwimmende Ausführung erhältlich. Bitte beachten Sie die Montageanleitung.

### Werkstoff

- Einsatzstahl, einsatzgehärtet, brüniert


### Montage

In die zu spannende Platte werden zwei zentrische und zwei schwimmende Buchsen montiert, um eine optimale Wiederholgenauigkeit zu erreichen.

### Kennzeichnung

Zur Unterscheidung ist die schwimmende Buchse mit einer Kennrinne versehen.

### Maßzeichnung

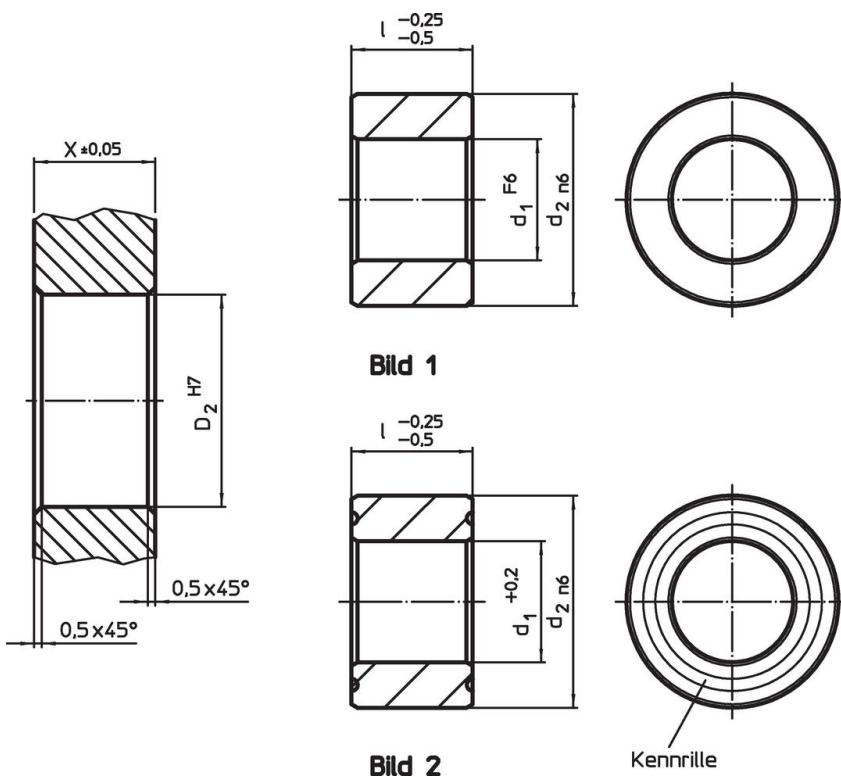

### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	Abmessungen		d <sub>2</sub>	Aufnahmebohrung		[g]	Art.-Nr.
	l	[mm]		X	D <sub>2</sub>		
F6	-0,25 -0,5	[mm]	n6	±0,05	H7		
zentrisch – Bild 1, Einsatzstahl							
20	25		35	25	35	120	23111.0708

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.