

Feste Ballengriffe • DIN 39
24450.0120



Produktbeschreibung

Werkstoff

- Stahl, gedreht, galvanisch verzinkt, passiviert

Maßzeichnung

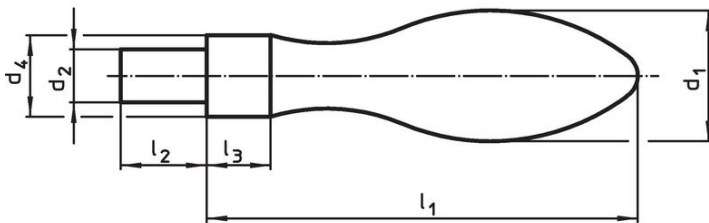


Bild 1

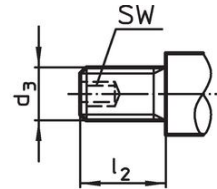


Bild 2


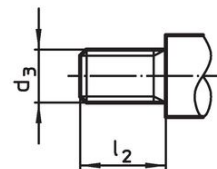


Bild 3

Bestellinformationen

		Abmessungen				SW		Art.-Nr.
d ₁	d ₃	d ₄ h13	l ₁ ~	l ₂	l ₃	[mm]	[g]	
mit Gewindezapfen, Form E – Bild 2, Stahl								
20	M8	13	64	13	8	4	88	24450.0120

Anwendungsbeispiel

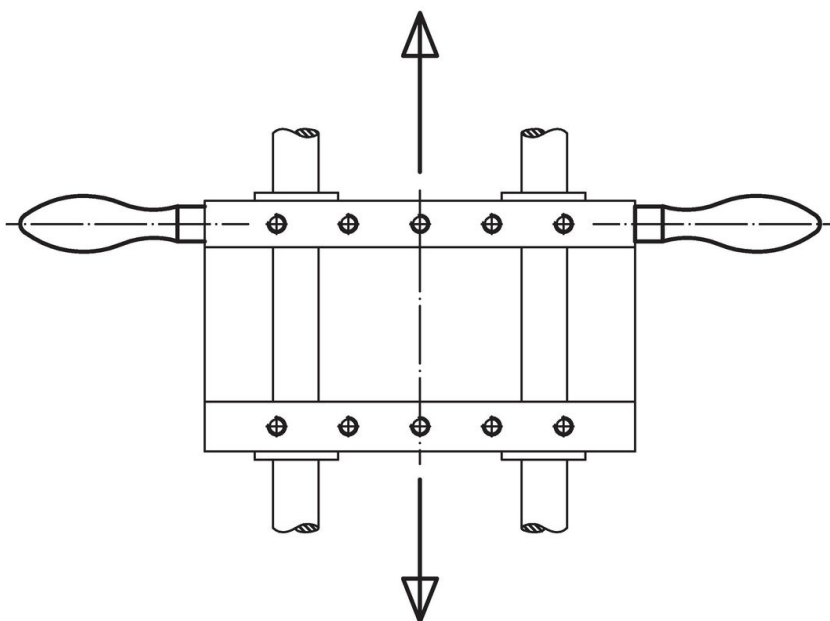

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.