

## Spannmuttern · geschweißt

24470.0508




### Produktbeschreibung

Preisgünstige Ausführung zu DIN 99.

### Werkstoff

- Stahl, galvanisch verzinkt

### Maßzeichnung

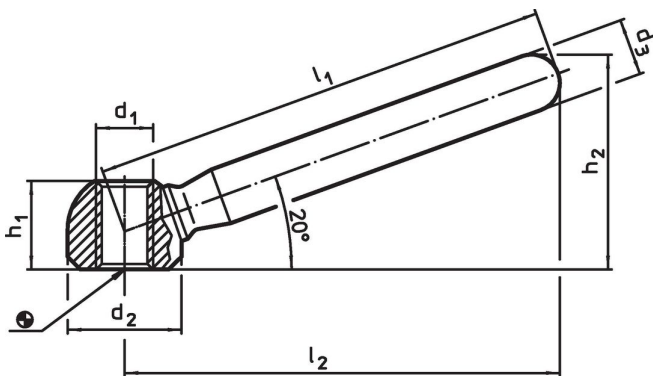

### Bestellinformationen

Abmessungen							[g]	Art.-Nr.
$l_1$	$l_2$ ~	$d_1$	$d_2$ [mm]	$d_3$	$h_1$	$h_2$ ~		
<b>Stahl</b>								
80	76	M10	20	12	15	37	83	24470.0508

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.