

## Sterngriffe • DIN 6336 Grauguss

### 24650.0180



#### Produktbeschreibung

Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.  
Sandgestrahlt oder geromgelt.

#### Werkstoff

##### Griff

- Grauguss GG 20, blank

#### Weiterführende Informationen

##### Hinweise

Sonderausführungen mit anderer Bohrung  
oder veredelter Oberfläche werden auf  
Bestellung gefertigt.

#### Maßzeichnung

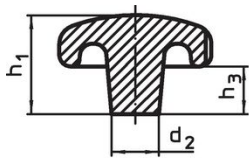


Bild 1

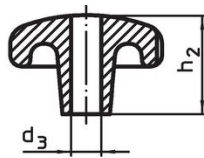


Bild 2

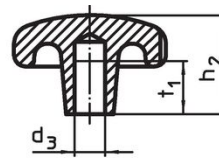


Bild 3

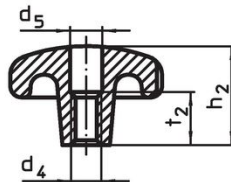
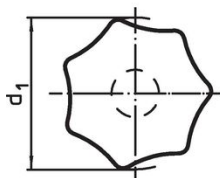


Bild 4

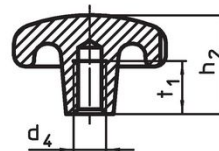


Bild 5

#### Bestellinformationen

Abmessungen				[g]	Art.-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>3</sub> H7	h <sub>2</sub>		
[mm]					
mit glatter Bohrung, durchgehend, Form B – Bild 2					
80	25	16	50	548	24650.0180

#### Compliance

##### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

##### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

##### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

##### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.