


Scheiben

EH 1007.400 - EH 1108.300

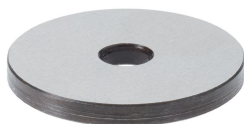


Produktbeschreibung

Dieses Aufbauelement ist ein Systemteil des Nutsystems.


Werkstoff

- Stahl, einsatzgehärtet, geschliffen

Maßzeichnung

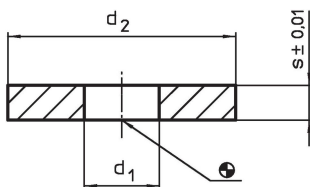

Bestellinformationen

System	Abmessungen			 [g]	Art.-Nr.
	d ₁	d ₂ [mm]	s		
V40	8,5	24,0	3	9	1007.400
V40	8,5	39,5	3	30	1007.500
V40	8,5	24,0	4	12	1007.600
V40	8,5	39,5	4	37	1007.700
V40	8,5	24,0	5	15	1007.800
V40	8,5	39,5	5	46	1007.900
V70/L12	13,0	39,5	3	27	1107.400
V70/L12	13,0	59,5	3	65	1107.500
V70/L12	13,0	39,5	4	36	1107.600
V70/L12	13,0	59,5	4	86	1107.700
V70/L12	13,0	39,5	5	44	1107.800
V70/L12	13,0	59,5	5	107	1107.900
V70/L12	13,0	39,5	10	85	1108.000
V70/L12	13,0	59,5	10	208	1108.100
V70/L12	13,0	39,5	20	170	1108.200
V70/L12	13,0	59,5	20	417	1108.300

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.