

## Muttern für T-Nuten

EH 1030.000 - EH 1030.300




### Produktbeschreibung


#### Werkstoff

- Vergütungsstahl, vergütet, Güte 10, schwarz

### Maßzeichnung

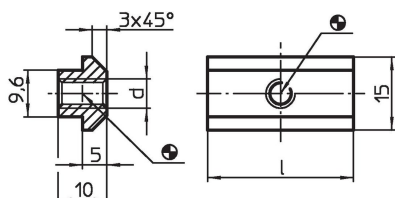

### Bestellinformationen

System	Abmessungen		 [g]	Art.-Nr.
	l [mm]	d		
V40	15	M6	12,0	1030.000
V40	15	M8	9,7	1030.100
V40	30	M6	24,0	1030.200
V40	30	M8	23,0	1030.300

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.