


## Grundplatten

EH 1102.100 - EH 1102.200

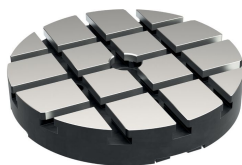

### Produktbeschreibung

#### Werkstoff


- Stahl, gehärtet, geschliffen

#### Weiterführende Informationen

#### Hinweise


Sonderausführung auf Anfrage.

### Maßzeichnung

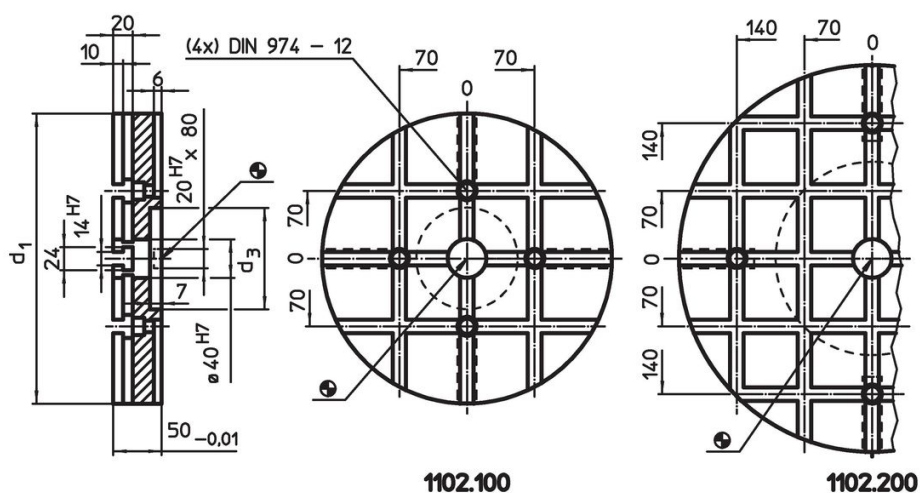

Nutenabstände  $70 \pm 0,01$ .

### Bestellinformationen

System	Abmessungen		Anzahl der T-Nuten	 [kg]	Art.-Nr.
	$d_1$	$d_3$			
V70	300	105	3 x 3	21	<a href="#">1102.100</a>
V70	400	200	5 x 5	37	<a href="#">1102.200</a>

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

### Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 23.01.2024.

### Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.