

Anschläge • Prismen horizontal
EH 1586.




Produktbeschreibung

Werkstoff

- Werkzeugstahl, gehärtet

Maßzeichnung

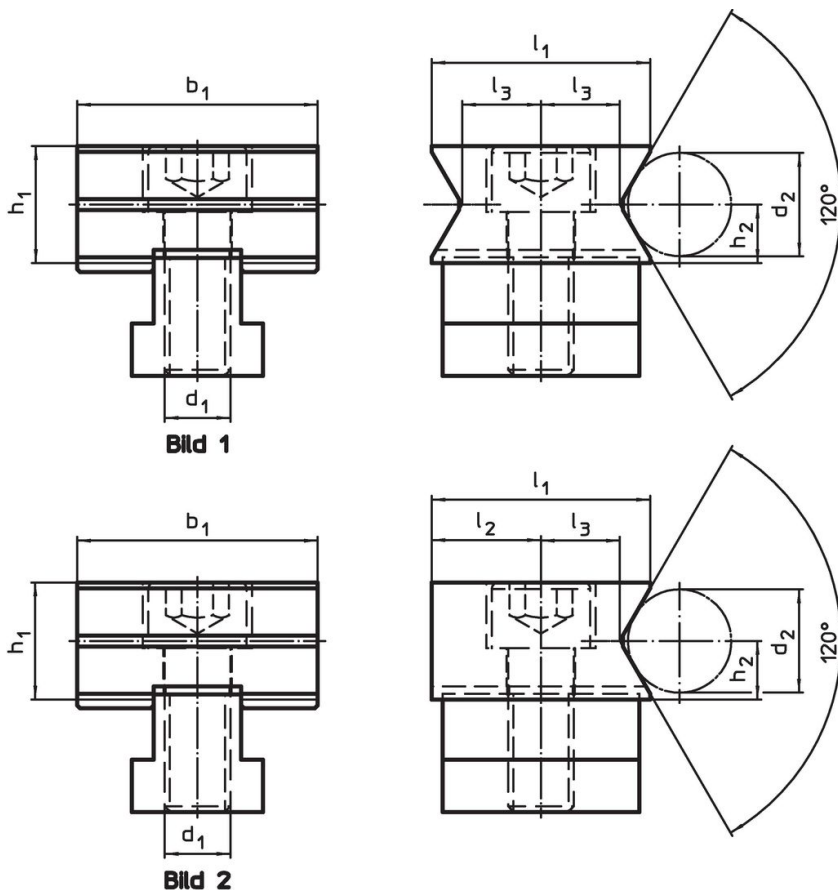

Bestellinformationen

Abmessungen								[g]	Art.-Nr.
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂ ±0,01	l ₃ [mm]	b ₁ -0,05	h ₁	h ₂		
Prismen horizontal, beidseitig – Bild 1									
M12	8 – 20	40	–	14,4	44	21,4	10,7	367	1586.030
Prisma horizontal und plan – Bild 2									
M12	8 – 20	40	20	14,4	44	21,4	10,7	377	1586.031

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.