


Pendelbacken • mobil EH 1701.

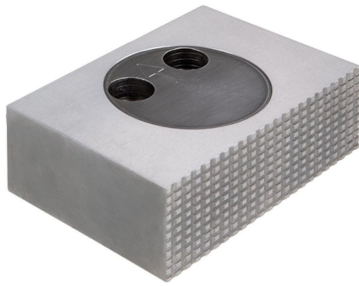


Produktbeschreibung

- Eine Seite glatt und geschliffen, eine Seite geriffelt
- 360° drehbar
- Verwendung zusammen mit Grundbacken, hart (Art.-Nr. 1701.120)
- Aufnahme für Stufenleisten Click (Art.-Nr. 1701.190 -1701.200) auf beiden Seiten der Backe

Werkstoff

- Stahl, gehärtet



Maßzeichnung

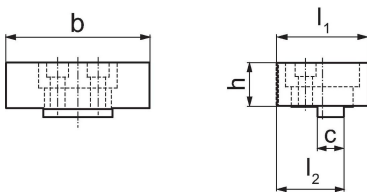

Bestellinformationen

Backenbreite [mm]	Abmessungen					[kg]	Art.-Nr.
	b	l ₁	l ₂	h	c		
125	124,4	84	62	39,5	24	3	1701.180

Anwendungsbeispiel

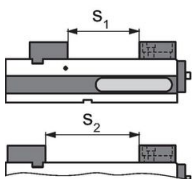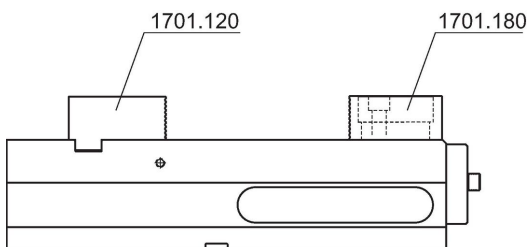

	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spannweite s ₁	0 - 45	0 - 161	0 - 296
Spannweite s ₂	0 - 99	38 - 213	0 - 349

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.