

## Grippeinsätze · 4-spitz EH 1702.




### Produktbeschreibung

- Für Rohteilspannung
- Für weiche Materialien wie Aluminium
- Geringstmöglicher verlorener Spannrand
- Eingriphöhe ca. 4,5 mm bis 6,0 mm


### Werkstoff

- Stahl, gehärtet

### Maßzeichnung

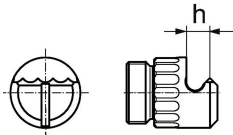

### Bestellinformationen

Abmessungen h [mm]	 [g]	Art.-Nr.
5,4	23	1702.760

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.