

## Stufenbacken • für Grippeinsätze

EH 1702.



### Produktbeschreibung

- Hohe Seiten und Stufenseiten mit Gewinde für Stufenleisten
- Spannflächen geschliffen
- Zusätzliche Gewinde auf der hohen Seite zur Aufnahme der Wechselbacken (Art.-Nr. 1701.250 -1701.280)
- Für einschraubbare Grippeinsätze geeignet
- Erste und zweite Spannung ohne Backenumbau möglich
- Aufnahme für Stufenleisten Click (Art.-Nr. 1701.190 -1701.200) auf der hohen Seite der Backe

#### Achtung:

Es handelt sich hierbei um starre Backen, die deshalb nur für rechteckige Werkstücke (Sägeschnitte) - Parallelität kleiner gleich 0,5 mm ( $// \leq 0,5$ ) bzw. zylindrische Werkstücke - Rundheit kleiner gleich 0,5 ( $O \leq 0,5$ ) geeignet sind.

#### Werkstoff

- Stahl, gehärtet

### Maßzeichnung

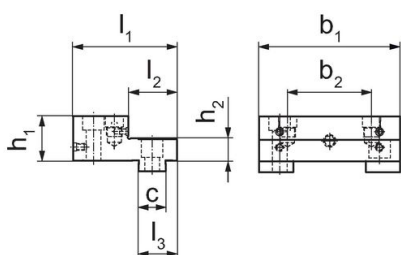


Bild 1


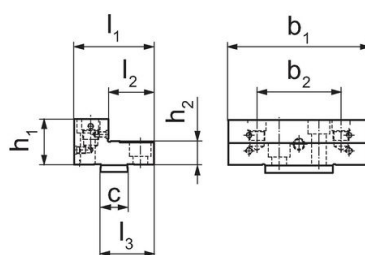


Bild 2

### Bestellinformationen

Backenbreite [mm]	Abmessungen								Art.-Nr.	
	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	c		
<b>Backe, fix – Bild 1</b>										
125	124,4	74	92	43	34	39,5	20	24	3 kg	1702.400
<b>Backe, mobil – Bild 2</b>										
125	124,4	74	70	40	47	39,5	20	24	1800 g	1702.500

### Anwendungsbeispiel

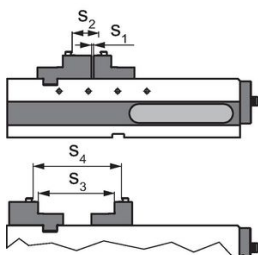

	MS 125-S	MS 125-M	MS 125-L
Spannweite s <sub>1</sub>	0 - 64	0 - 182	0 - 314
Spannweite s <sub>2</sub>	52 - 106	52 - 224	52 - 356
Spannweite s <sub>2</sub> Runde Werkstücke	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220	∅ 88 - 220
Spannweite s <sub>3</sub>	78 - 106	131 - 313	131 - 445
Spannweite s <sub>4</sub>	107 - 214	160 - 332	160 - 464

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.