

Gripp-Leisten • wendbar

EH 1704.




Produktbeschreibung

- Gripp-Leiste, wendbar zur Montage an die 5-Seite-Backe (benötigt werden 4 Stück)
- Für randnahes Spannen von Rohteilen, 3 bzw. 5 mm
- Inkl. 2 Befestigungsschrauben M 6 x 16 (Art.-Nr. 1704.600)

Werkstoff

- Stahl, gehärtet

Maßzeichnung

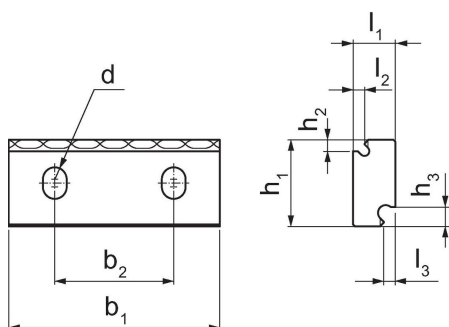

Bestellinformationen

Abmessungen									[g]	Art.-Nr.
b ₁	b ₂	d	l ₁	l ₂	l ₃	h ₁	h ₂	h ₃		
55	31	6,2	11	3	3	22,5	3	5	97	1704.400

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.