

Rastbolzen • mit Entriegelungssperre

EH 22122.



Produktbeschreibung

Rastbolzen werden bei Indexierbohrungen eingesetzt.

Werkstoff

Hülse

- Stahl, brüniert
- Rostfreier Stahl 1.4305

Druckknopf

- Thermoplast POM, rot

Raststift

- Stahl, gehärtet
- Rostfreier Stahl 1.4305, vernickelt

Knopf

- Thermoplast PA 6, schwarzgrau, matt

Montage

Einschraublänge über Distanzringe (EH 22120.) anpassbar.

Bedienung

Den roten Druckknopf betätigen und in gedrückter Position halten. Erst dann kann durch Ziehen des Knopfes der Raststift eingezogen werden.

Weiterführende Informationen



Hinweise

Knopf nicht demontierbar.
Kontermuttern sind getrennt zu bestellen.

Weitere Produkte

- Aufnahmebuchsen, für Rastriegel und Rastbolzen
- Distanzringe, für Rastbolzen
- Haltestücke, für Rastriegel und Rastbolzen

Maßzeichnung

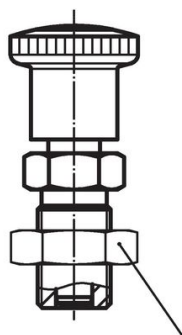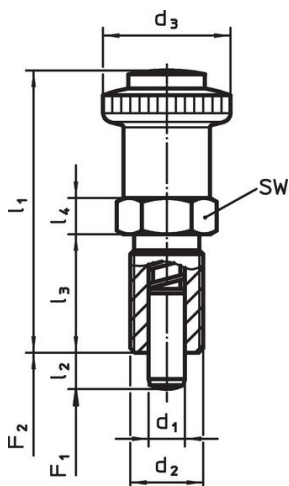

Kontermutter
22120.0116 - .0118 (Stahl)
22120.0516 - .0518 (rostfreier Stahl)

Bestellinformationen



d ₁	d ₂	Abmessungen					SW	Federkraft ¹⁾		Temperatur		Gewicht	Art.-Nr.
		l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
-0,02 -0,04		[mm]					[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Stahl													
6	M12 x 1,5	6	28	56	22	6	19	6,5	19	-30	80	45	22122.0005
6	M12 x 1,5	9	28	56	22	6	19	6,0	25	-30	80	45	22122.0010
8	M16 x 1,5	8	28	62	26	8	19	8,5	26	-30	80	73	22122.0015
8	M16 x 1,5	12	28	62	26	8	19	8,5	28	-30	80	74	22122.0020
10	M16 x 1,5	12	28	62	26	8	19	9,5	38	-30	80	75	22122.0025

¹⁾ statistischer Mittelwert

d ₁ -0,02 -0,04	d ₂	Abmessungen					SW [mm]	Federkraft ¹⁾		min. max.		[g]	Art.-Nr.		
		l ₂ min.	d ₃	l ₁ ~	l ₃	l ₄		F ₁ ~	F ₂ ~	[°C]					
[mm]													[N]	[°C]	[g]
Rostfreier Stahl															
6	M12 x 1,5	6	28	56	22	6	19	6,5	19	-30	80	45	22122.0105		
6	M12 x 1,5	9	28	56	22	6	19	6,0	25	-30	80	45	22122.0110		
8	M16 x 1,5	8	28	62	26	8	19	8,5	26	-30	80	73	22122.0115		
8	M16 x 1,5	12	28	62	26	8	19	8,5	28	-30	80	74	22122.0120		
10	M16 x 1,5	12	28	62	26	8	19	9,5	38	-30	80	75	22122.0125		

¹⁾ statistischer Mittelwert

Zubehör

	Abmessungen d ₂ [mm]	Schlüsselweite [mm]	[g]	Art.-Nr.
Stahl				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0116
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0118
Rostfreier Stahl				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518

Compliance

Für detaillierte Compliance Informationen wählen Sie bitte die gewünschte Artikelnummer.