

Auflagebolzen • DIN 6321 EH 22630.



Produktbeschreibung

Auflagebolzen nach DIN 6321 (Form A) können als Auflage für Werkstücke aber beispielsweise auch als Anschläge und Füße eingesetzt werden.
Die Auflagefläche des Auflagebolzen verfügt über kein Zentrum.

Werkstoff


- Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen

Weiterführende Informationen

Weitere Produkte

- Auflagebolzen, teilweise DIN 6321 (alte Norm)

Maßzeichnung

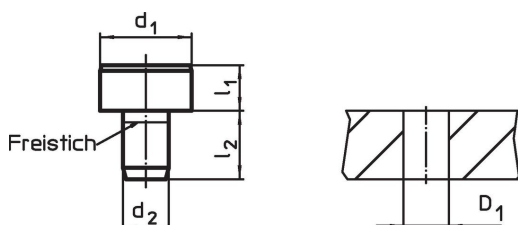

Bestellinformationen

Abmessungen				Aufnahmebohrung		Art.-Nr.
d_1 g6	l_1 h9	d_2 n6	l_2	D_1 H7	[g]	
[mm]						
Auflagebolzen, DIN 6321, Form A, Tol. $l_1 = h9$						
6	5	4	6	4	1,8	22630.0011
10	6	6	9	6	5,7	22630.0012
16	8	8	12	8	17,0	22630.0013
25	10	12	18	12	53,0	22630.0014

Compliance

RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.