

## Auflagebolzen • DIN 6321 EH 22630.



### Produktbeschreibung

Auflagebolzen nach DIN 6321 (Form A) können als Auflage für Werkstücke aber beispielsweise auch als Anschläge und Füße eingesetzt werden.  
Die Auflagefläche des Auflagebolzen verfügt über kein Zentrum.

### Werkstoff


- Werkzeugstahl, gehärtet, geschliffen

### Weiterführende Informationen

#### Weitere Produkte

- Auflagebolzen, teilweise DIN 6321 (alte Norm)

### Maßzeichnung

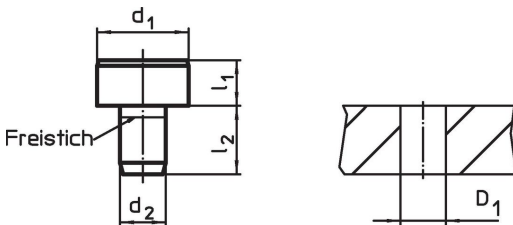

### Bestellinformationen

Abmessungen				Aufnahmebohrung		Art.-Nr.
$d_1$ g6	$l_1$ h9	$d_2$ n6	$l_2$	$D_1$ H7	[g]	
[mm]				[mm]		
<b>Auflagebolzen, DIN 6321, Form A, Tol. <math>l_1 = h9</math></b>						
6	5	4	6	4	1,8	22630.0011
10	6	6	9	6	5,7	22630.0012
16	8	8	12	8	17,0	22630.0013
25	10	12	18	12	53,0	22630.0014

### Compliance

#### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

#### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

#### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.