

## Pendelauflagen • mit Hartmetallkugel, geriffelt EH 22730.



### Produktbeschreibung

Besonders geeignet für Gussteile (harte Gusschaut). Als Auflage, Druckstück und für den Einbau in Spannelemente.

### Werkstoff

#### Kugel

- Hartmetall, geriffelt, vernickelt

#### Körper


- Vergütungsstahl, vergütet, phosphatiert
- Rostfreier Stahl 1.4057, vergütet

### Weiterführende Informationen

#### Hinweise

Kugel gegen Verdrehen gesichert.  
Belastbarkeitswerte gelten auch für die Ausführung aus rostfreiem Stahl.

### Maßzeichnung

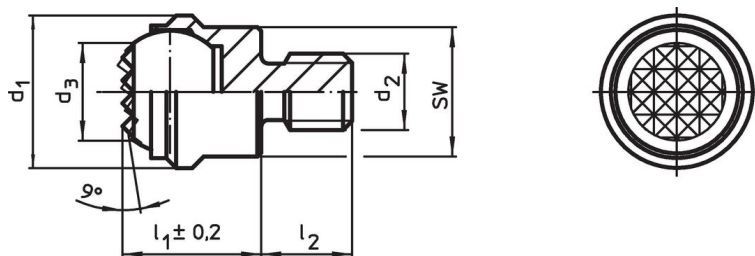

### Bestellinformationen

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	Abmessungen			Kugeldurchmesser	SW	Belastbarkeit bei statischer Belastung max.	Anzugsmoment max.	[g]	Art.-Nr.
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub> ± 0,2	l <sub>2</sub> - 0,5						
<b>mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Vergütungsstahl</b>										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	<a href="#">22730.0362</a>
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	<a href="#">22730.0363</a>
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	<a href="#">22730.0378</a>
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	<a href="#">22730.0379</a>
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	54	<a href="#">22730.0380</a>
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	<a href="#">22730.0381</a>
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	<a href="#">22730.0382</a>
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	664	<a href="#">22730.0383</a>
<b>mit Außengewinde, Kugel abgeflacht, Auflagefläche geriffelt, Rostfreier Stahl</b>										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	<a href="#">22730.0390</a>
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	<a href="#">22730.0392</a>
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	<a href="#">22730.0394</a>
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	<a href="#">22730.0396</a>
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	54	<a href="#">22730.0398</a>
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	186	<a href="#">22730.0399</a>
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	633	<a href="#">22730.0400</a>
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	664	<a href="#">22730.0401</a>

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.