

Sterngriffe • DIN 6336 Leichtmetall EH 24660.



Produktbeschreibung

Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.

Werkstoff

Griff

- Leichtmetall Al, unpoliert
- Leichtmetall Al, poliert

Maßzeichnung

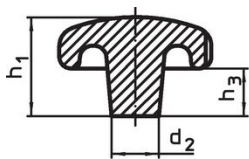


Bild 1

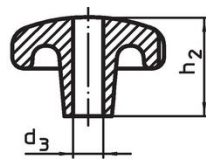


Bild 2

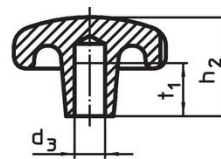


Bild 3

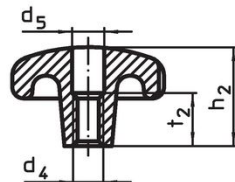
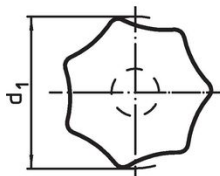


Bild 4

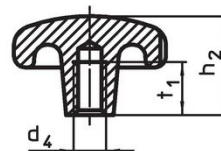


Bild 5

Bestellinformationen

Abmessungen											Art.-Nr.
d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂	[g]	
[mm]											
Rohteil, Form A – Bild 1, unpoliert											
40	14	–	–	–	26	–	13	–	–	36	24660.0040
50	18	–	–	–	34	–	17	–	–	70	24660.0050
63	20	–	–	–	42	–	21	–	–	128	24660.0063
80	25	–	–	–	52	–	25	–	–	245	24660.0080
mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, unpoliert											
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	30	24660.0240
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	63	24660.0250
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	117	24660.0263
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	223	24660.0280
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, unpoliert											
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	13	32	24660.0340
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	16	62	24660.0350
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	20	109	24660.0363
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	20	218	24660.0380
mit Gewindegewinde, Form E – Bild 5, unpoliert											
40	14	–	M 8	–	–	25	–	15	–	33	24660.0440
50	18	–	M10	–	–	32	–	18	–	63	24660.0450
63	20	–	M12	–	–	40	–	22	–	118	24660.0463
80	25	–	M16	–	–	50	–	28	–	227	24660.0480
mit glattem Sackloch, Form C – Bild 3, poliert											
40	14	8	–	–	–	25	–	15	–	30	24660.0640
50	18	10	–	–	–	32	–	18	–	63	24660.0650
63	20	12	–	–	–	40	–	22	–	117	24660.0663
80	25	16	–	–	–	50	–	28	–	223	24660.0680

d ₁	d ₂	d ₃ H7	d ₄	Abmessungen						[g]	Art.-Nr.	
				d ₅ [mm]	h ₁	h ₂	h ₃	t ₁ min.	t ₂			
mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4, poliert												
40	14	–	M 8	8,4	–	25	–	–	–	13	32	24660.0740
50	18	–	M10	10,5	–	32	–	–	–	16	62	24660.0750
63	20	–	M12	13,0	–	40	–	–	–	20	109	24660.0763
80	25	–	M16	17,0	–	50	–	–	–	20	218	24660.0780
mit Gewindefackloch, Form E – Bild 5, poliert												
40	14	–	M 8	–	–	25	–	–	15	–	33	24660.0840
50	18	–	M10	–	–	32	–	–	18	–	63	24660.0850
63	20	–	M12	–	–	40	–	–	22	–	118	24660.0863
80	25	–	M16	–	–	50	–	–	28	–	227	24660.0880

Compliance

RoHS-konform

Enthält Blei – Konform gemäß den Ausnahmen 6a / 6b / 6c.

Enthält SVHC-Stoffe >0,1% w/w

Enthält Blei – SVHC Liste [REACH] Stand 27.06.2024.

Enthält Proposition 65 Stoffe



Blei kann bei Exposition zu Krebs und Fortpflanzungsschäden führen.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.