

## Sterngriffe • DIN 6336 Rostfreier Stahl, Feinguss EH 24661.



### Produktbeschreibung

Diese Sterngriffe sind nach DIN 6336 gefertigt.

### Werkstoff

#### Griff

- Rostfreier Stahl A2, matt gestrahlt

### Maßzeichnung

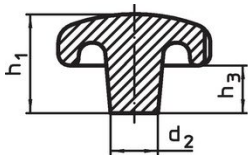


Bild 1

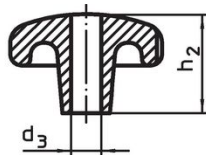


Bild 2

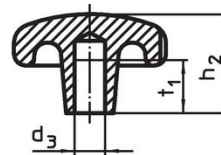


Bild 3

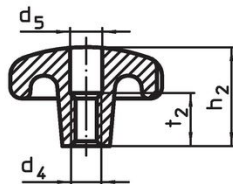
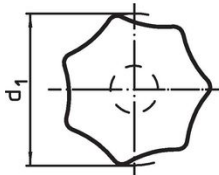


Bild 4

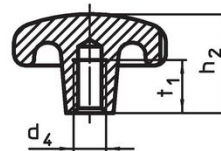


Bild 5

### Bestellinformationen

Abmessungen										[g]	Art.-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>5</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	t <sub>1</sub> min.	t <sub>2</sub>			
[mm]											
<b>Rohteil, Form A – Bild 1</b>											
32	12	–	–	21	–	10	–	–	–	56	24661.0032
40	14	–	–	26	–	13	–	–	–	85	24661.0040
50	18	–	–	34	–	17	–	–	–	181	24661.0050
63	20	–	–	42	–	21	–	–	–	319	24661.0063
<b>mit Gewinde, aufgebohrt, Form D – Bild 4</b>											
32	12	M 6	6,4	–	20	–	–	–	10	52	24661.0332
40	14	M 8	8,4	–	25	–	–	–	13	75	24661.0340
50	18	M10	10,5	–	32	–	–	–	16	149	24661.0350
63	20	M12	13,0	–	40	–	–	–	20	279	24661.0363
<b>mit Gewindesackloch, Form E – Bild 5</b>											
32	12	M 6	–	–	20	–	12	–	–	53	24661.0432
40	14	M 8	–	–	25	–	15	–	–	77	24661.0440
50	18	M10	–	–	32	–	18	–	–	158	24661.0450
63	20	M12	–	–	40	–	22	–	–	296	24661.0463

## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 23.01.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.