

## Sterngriffe • DIN 6336 Kunststoff EH 24670.



### Produktbeschreibung

#### Werkstoff


##### Buchse

- Messing
- Stahl, galvanisch verzinkt
- Rostfreier Stahl A2

##### Griff

- Duroplast PF 31, schwarz ähnlich RAL 9005

### Maßzeichnung

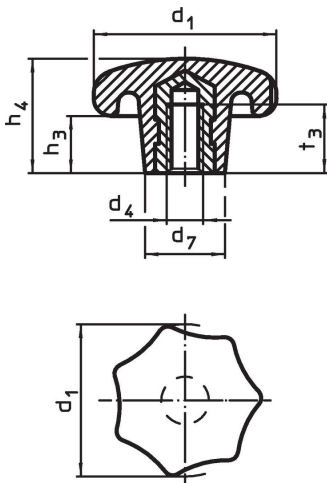

### Bestellinformationen

Abmessungen						max. [°C]	[g]	Art.-Nr.
d <sub>1</sub>	d <sub>4</sub>	d <sub>7</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	t <sub>3</sub>			
<b>mit Gewindebuchse, Form K, Messing</b>								
20	M 4	10	7	13	6,5	110	3,4	<a href="#">24670.0220</a>
<b>mit Gewindebuchse, Form K, Stahl</b>								
25	M 5	12	8	16	9,5	110	7,4	<a href="#">24670.0225</a>
32	M 6	14	10	20	12,0	110	13,0	<a href="#">24670.0232</a>
40	M 8	18	13	25	14,0	110	20,0	<a href="#">24670.0240</a>
50	M10	22	17	32	18,0	110	40,0	<a href="#">24670.0250</a>
63	M12	26	21	40	22,0	110	83,0	<a href="#">24670.0263</a>
80	M16	35	25	50	30,0	110	161,0	<a href="#">24670.0280</a>
<b>mit Gewindebuchse, Form K, Rostfreier Stahl</b>								
25	M 5	12	8	16	9,5	110	7,4	<a href="#">24670.1225</a>
32	M 6	14	10	20	12,0	110	13,0	<a href="#">24670.1232</a>
40	M 8	18	13	25	14,0	110	20,0	<a href="#">24670.1240</a>
50	M10	22	17	32	18,0	110	40,0	<a href="#">24670.1250</a>
63	M12	26	21	40	22,0	110	83,0	<a href="#">24670.1263</a>
80	M16	35	25	50	30,0	110	161,0	<a href="#">24670.1280</a>

## Anwendungsbeispiel



## Compliance

### RoHS-konform

Konform gemäß Richtlinie 2011/65/EU und Richtlinie 2015/863.

### Enthält keine SVHC-Stoffe

Keine SVHC Substanzen mit mehr als 0,1% w/w enthalten – SVHC Liste Stand 27.06.2024.

### Enthält keine Proposition 65 Stoffe

Keine Stoffe der Proposition 65 enthalten.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Frei von Konfliktmineralien

Dieses Produkt enthält keine als "Konfliktmineralien" bezeichneten Stoffe wie Tantal, Zinn, Gold oder Wolfram aus der demokratischen Republik Kongo oder angrenzender Länder.