

## Vástagos

22690.0465



### Descripción del Producto

Utilización como asiento, tope y apoyo.

### Material


- Acero, cementado, pavonado

### Más información


### Otros productos

- Soportes, estriados o con punta
- Vástagos, con superficie de apoyo de plástico

### Dibujo

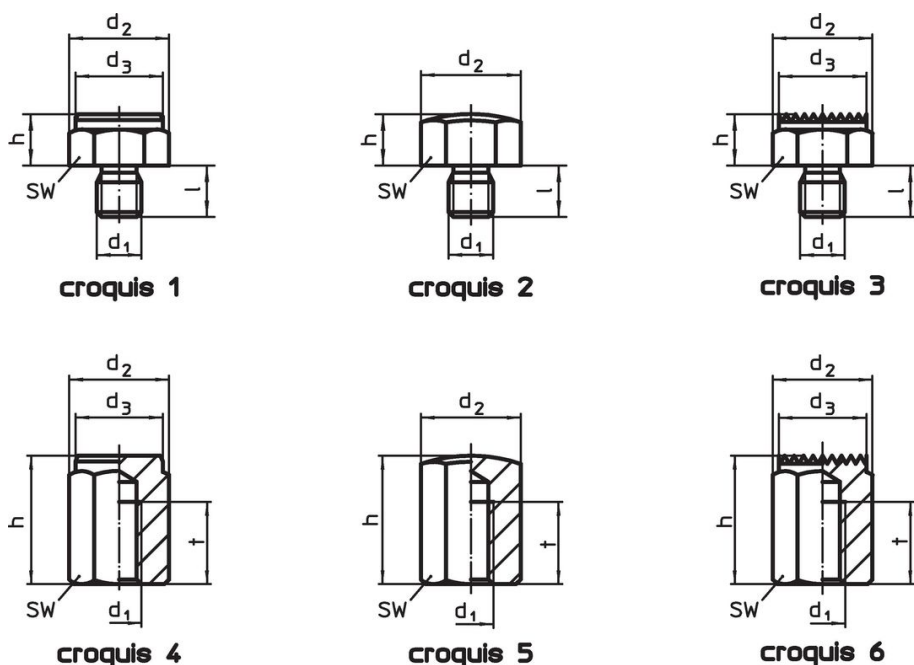

### Información para el pedido

h ±0,1	d <sub>1</sub>	Dimensiones			SW	Par de torsión inicial <sup>1)</sup> máx.		Referencia
		d <sub>2</sub>	l	t	[mm]	[Nm]	[g]	
<b>con rosca hembra, superficie de apoyo esférica – croquis 5</b>								
60	M24	46	60	38	41	698	514	22690.0465

<sup>1)</sup> El par de apriete de los pernos con rosca hembra es para pernos roscados, calidad 8. El perno debe apretarse en la totalidad de la rosca.

## Ejemplo de aplicación



## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Contiene plomo - cumple con las excepciones 6a / 6b / 6c.

### Contiene sustancias SVHC > 0,1% p / p

Contiene plomo - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

### Contiene sustancias de la Proposición 65



El plomo puede causar cáncer y daño reproductivo debido a la exposición  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.