

Tuercas para Ranuras en T • rombo, semi-acabado

23020.0661




Descripción del Producto

Las tuercas para ranuras en T "rombo" no tienen que insertarse a lo largo, sino que pueden insertarse directamente en la ranura.


Material

- Acero termotratado, brillante

Dibujo

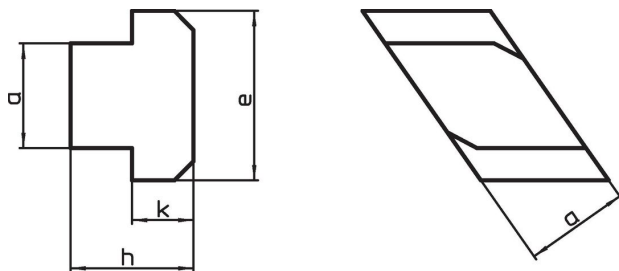

Información para el pedido

| Tamaño de ranura en T [mm] | Dimensiones | | | |  [g] | Referencia |
|-------------------------------|-------------|-----------|----|---|--|------------|
| | a | e [mm] | h | k | | |
| 16 | 15,6 | 25 | 18 | 9 | 69 | 23020.0661 |

Cumplimiento

Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.