

## Manivelas Acodadas • fundición de precisión de acero inoxidable

24330.0520



### Descripción del Producto

La parte plana del núcleo está mecanizada.

#### Material

##### Eje

- Acero inoxidable 1.4301


##### Cuerpo de la manivela

- Acero inoxidable 1.4308

##### Manilla cilíndrica

- Baquelita PF 31, negra


### Dibujo

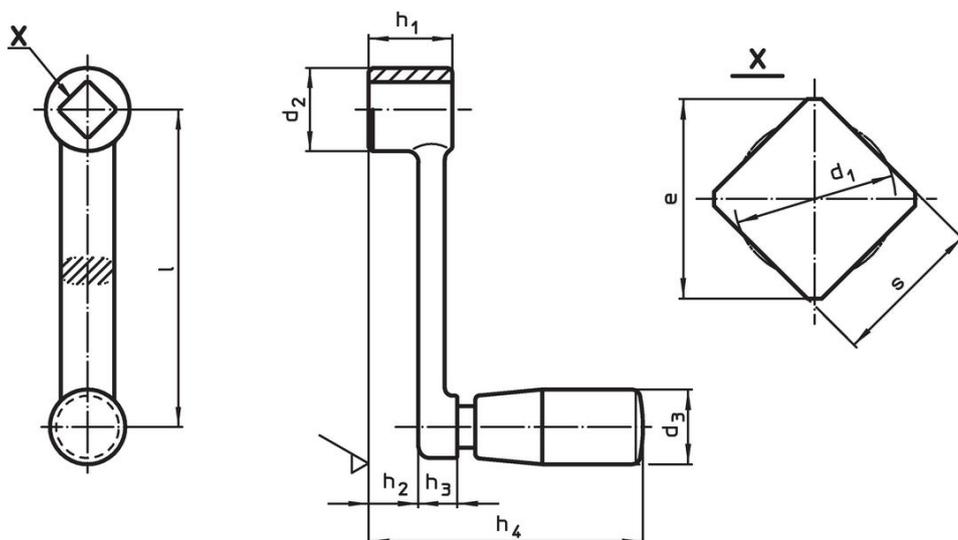

### Información para el pedido

Dimensiones									$d_3$ Ø de la manilla cilíndrica EH 24530.		Referencia
l	s H11	e mín.	$d_1$ máx.	$d_2$	$h_1$	$h_2$ ~	$h_3$	$h_4$ ~	[mm]	[g]	
80	10	13,1	10,5	22	22	15,4	6,6	64,5	18	124	24330.0520

## Ejemplo de aplicación

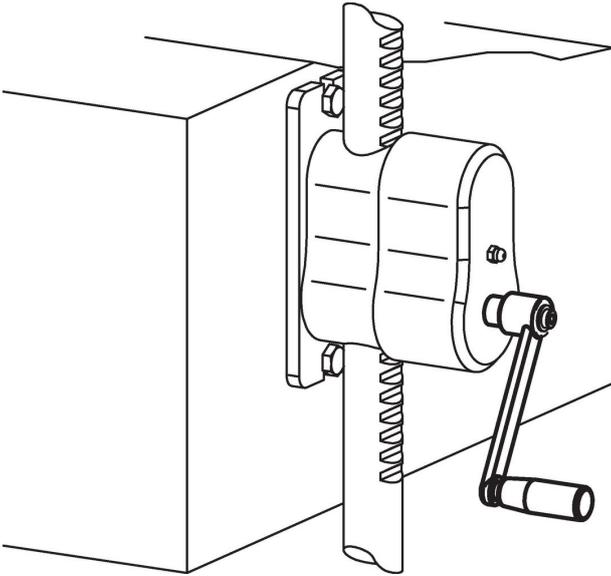

## Cumplimiento

### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.