

## Volantes · similar a DIN 950, acero inoxidable

24591.0030



### Descripción del Producto

Torneado, aro exterior pulido, superficie no mecanizada mate.

#### Material

**Volante**  
• Acero inoxidable A4

#### Montaje


Arandelas avellanadas EH 22270. para la fijación axial.

#### Más información

#### Otros productos

• Arandelas Avellanadas

### Dibujo

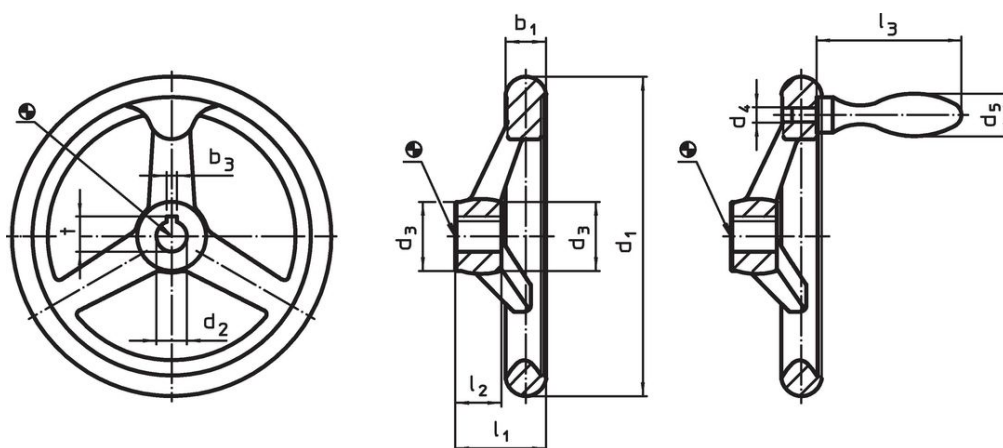

croquis 1

croquis 2

La orientación del chavetero puede ser diferente de la mostrada en el plano.

### Información para el pedido

d <sub>1</sub>	d <sub>2</sub> H9	Dimensiones			Número de radios	[g]	Referencia
		d <sub>3</sub>	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>			
sin chavetero, sin manilla, forma B-F/A (antes: A 4) – croquis 1							
200	18	37	44,5	24	3	1877	24591.0030

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 27.06.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.