

## pernos de sujeción • en punta EH 1702.




### Descripción del Producto

- Para sujetar piezas sin mecanizar
- Mínima pérdida del margen de sujeción
- Altura de sujeción: ajustable de 4.5 a 6.0 mm


### Material

- Acero, templado

### Dibujo

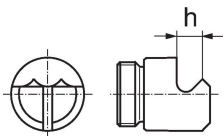

### Información para el pedido

Dimensiones		Referencia
h		
[mm]	[g]	
5,5	23	1702.740

### Cumplimiento

#### Cumple con RoHS

Cumple con la Directiva 2011/65/UE y la Directiva 2015/863.

#### No contiene sustancias SVHC

Ninguna sustancia SVHC con más del 0,1% p/p contenida - Lista SVHC [REACH] desde 23.01.2024.

#### No contiene sustancias de la Proposición 65

No se incluyen sustancias de la Propuesta 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Libre de Materiales Conflictivos

Este producto no contiene ninguna sustancia designada como "minerales en conflicto" como tantalio, estaño, oro o tungsteno de la República Democrática del Congo o países adyacentes.