

Kiinnityskiskot

1113.700




Tuotekuvaus

Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu


Piirustus

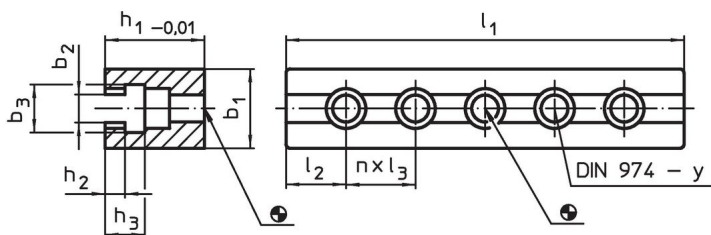

Tilastiedot

Järjestelmä	Ulkomitat										Lukumäärä n	Ruuveille [mm]	y [mm]	[g]	Til.nro
	l ₁	b ₁	b ₂	b ₃	h ₁	h ₂	h ₃	l ₂	l ₃	[mm]					
V70	200	40	14,3	24	50	10	20	30	35	4	M12	12	2230	1113.700	

Sovellusesimerkki

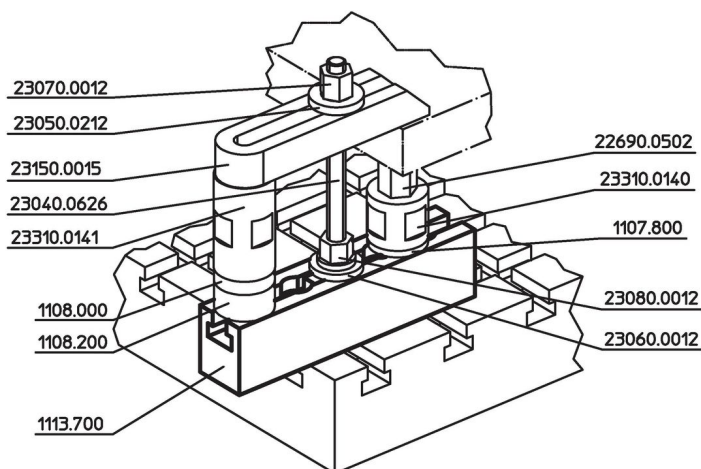

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."