

T-urapalat  
1131.100

## Tuotekuvaus

## Materiaali


- Teräs, karkaistu, hiottu

## Lisätietoja

## Lisää tuotteita

- Avaimet

## Piirustus

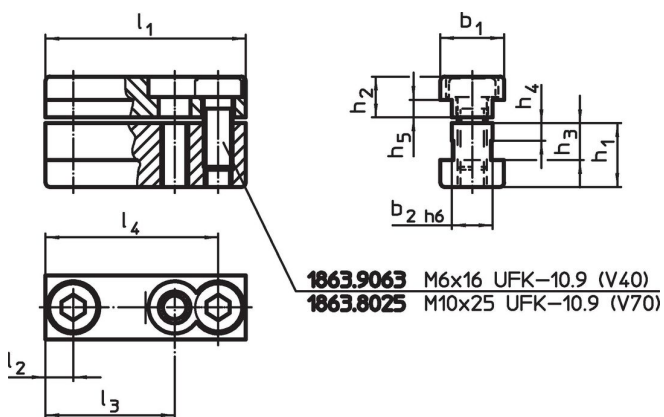

## Tilaustiedot

Järjestelmä	l <sub>1</sub>	l <sub>2</sub>	l <sub>3</sub>	l <sub>4</sub>	Ulkomitat							[g]	Til.nro
					b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	h <sub>1</sub>	h <sub>2</sub>	h <sub>3</sub>	h <sub>4</sub>	h <sub>5</sub>		
V70	69	9,5	44,5	59,5	22	14	22	14	12,7	6	6	292	1131.100

## Vaatimuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

## Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."