

## Kiinnityskulmat

### 1506.200



#### Tuotekuvaus

##### Materiaali


- Valurauta GG

##### Lisätietoja

##### Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.


#### Piirustus

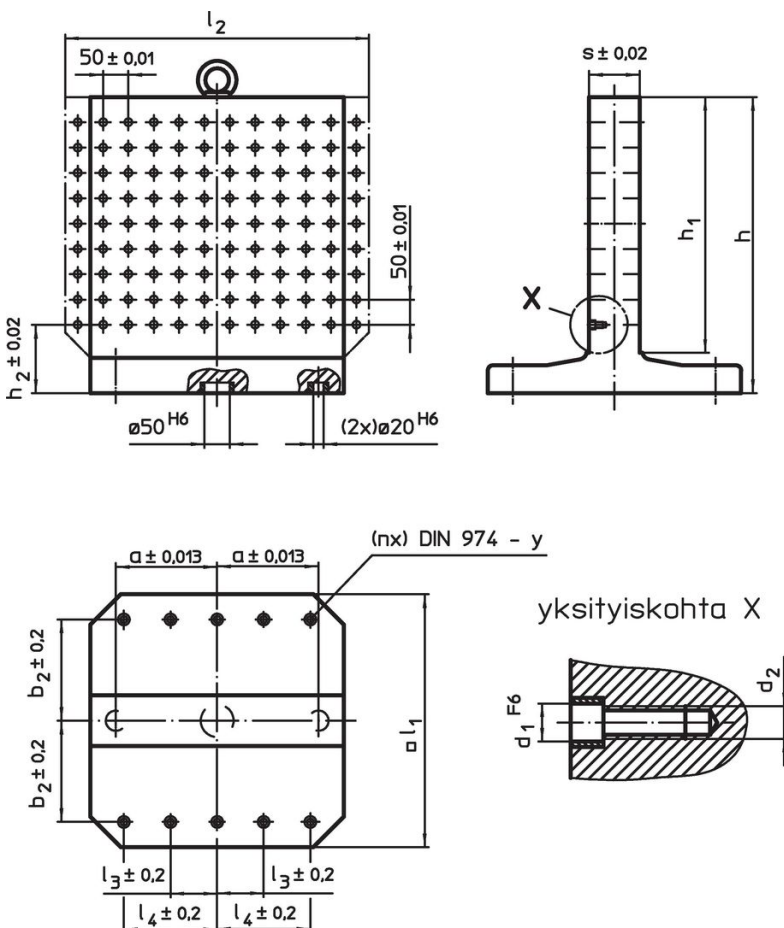


#### Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat											y	Ruuveille	Kiinnitysreikien lukumäärä n	Reikärivien lukumäärä	[kg]	Til.nro
	$l_1$	$h_1$	h	$h_2$	$d_1$	$d_2$	a	$b_2$	$l_4$	s	[mm]						
L12	400	400	475	100	12	M12	150	150	150	80	12	M12	4	8 x 8	153	1506.200	

Sovellusesimerkki

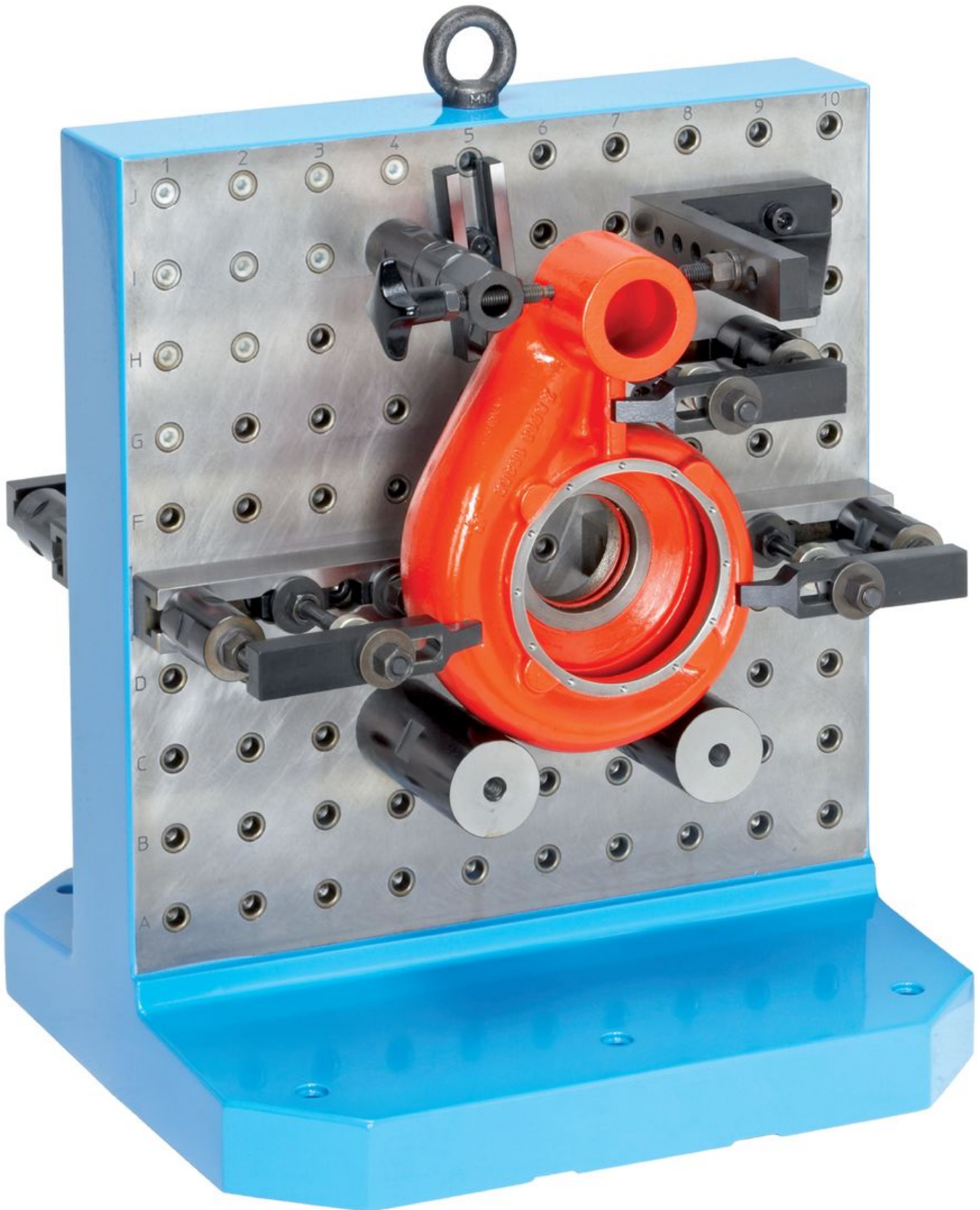

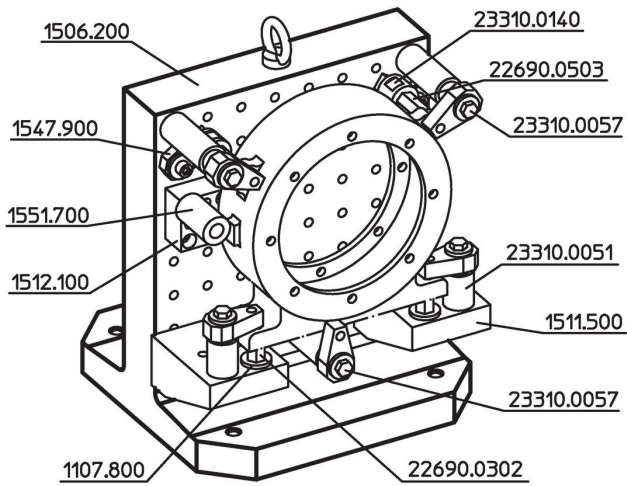

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."