

## Prismalohkot oikea/vasen

1548.800





### Tuotekuvaus

#### Materiaali

- Teräs, karkaistu, hiottu

### Piirustus

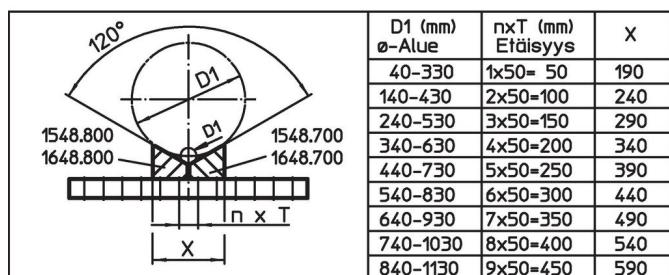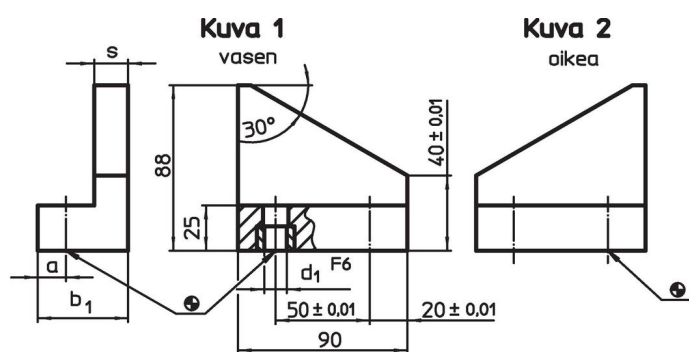

### Tilaustiedot

Järjestelmä	Ulkomitat				[g]	Til.nro
	b <sub>1</sub>	d <sub>1</sub>	s	a		
vasen – Kuva 1						
L12	48	12	18	15	1308	1548.800

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."