

## Painintyynyt • muovi

22570.0014



### Tuotekuvaus

Muoviset painintyynyt (EH 22570) on yhdistettävissä pallopäisten ruuvien (EH 22570) kanssa.

### Materiaali


- Kestomuovi (POM), musta, matta

### Lisätietoja

#### Lisää tuotteita

- Pallopäiset ruuvit, pallokärjellä
- Säätöjalat, Muovipintaisella tukipinnalla, nivelöity


### Piirustus

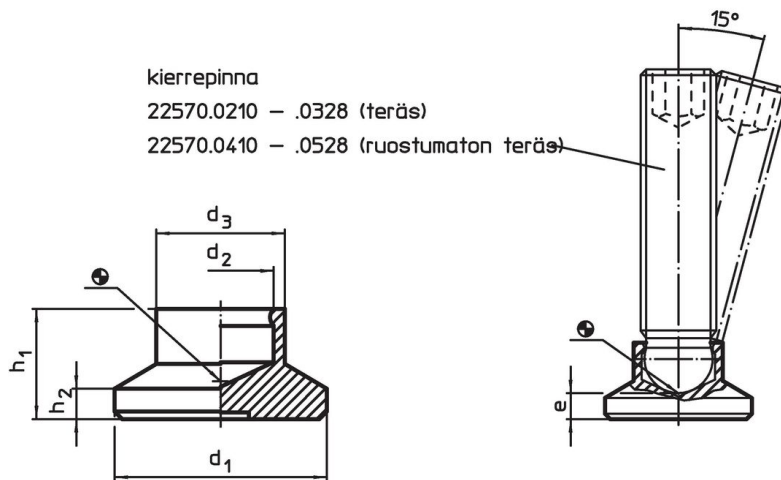

### Tilauksetiedot

| Ulkomit        |                |                |     |                |                | Staattinen kuormitettavuus max. | Pallokärkisille ruuveille EH 22570. | Temperatuurialue |      | Paino | Til.nro    |
|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|------|-------|------------|
| d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | d <sub>3</sub> | e   | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> |                                 |                                     | min.             | max. |       |            |
| [mm]           |                |                |     |                |                | [kN]                            | [mm]                                | [°C]             |      | [g]   |            |
| 15             | 4,5            | 8,6            | 3,6 | 7,6            | 2,5            | 3,5                             | M6                                  | -30              | 80   | 1,1   | 22570.0014 |

### Sovellusesimerkki

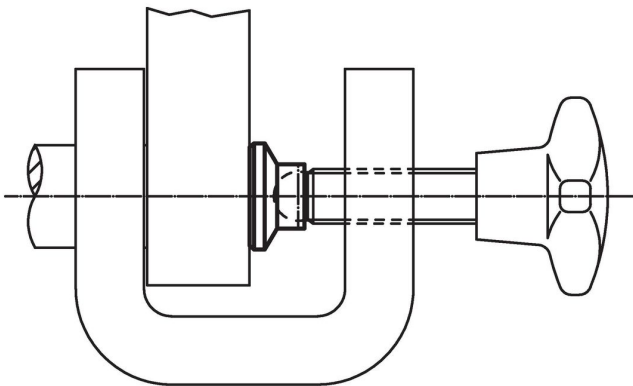

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."