

Painintyynyt • muovi
 22570.0018



Tuotekuvaus

Muoviset painintyynyt (EH 22570) on yhdistettävissä pallopäisten ruuvien (EH 22570) kanssa.

Materiaali


- Kestomuovi (POM), musta, matta

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Pallopäiset ruuvit, pallokärjellä
- Säätöjalat, Muovipintaisella tukipinnalla, nivelöity


Piirustus

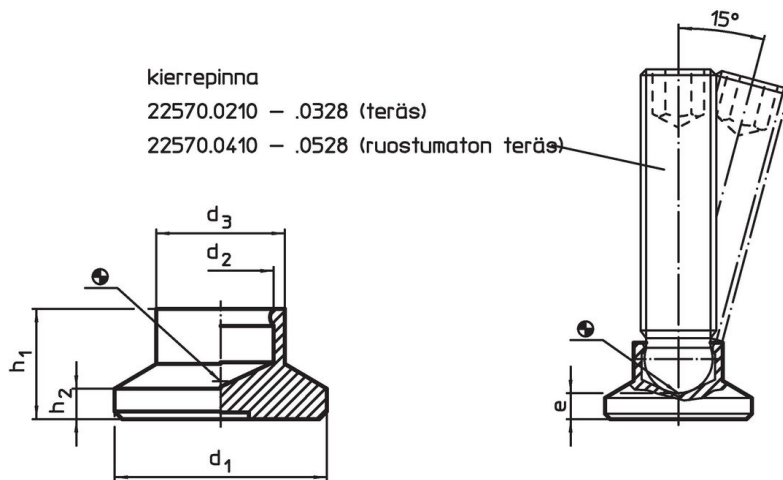

Tilauksetiedot

Ulkomitat						Staattinen kuormitettavuus max. [kN]	Pallokärkisille ruuveille EH 22570. [mm]	Lämpötila		Paino [g]	Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃	e	h ₁	h ₂			min.	max.		
18	7,8	10,8	3,4	9,2	2,5	3,5	M10	-30	80	2	22570.0018

Sovellusesimerkki

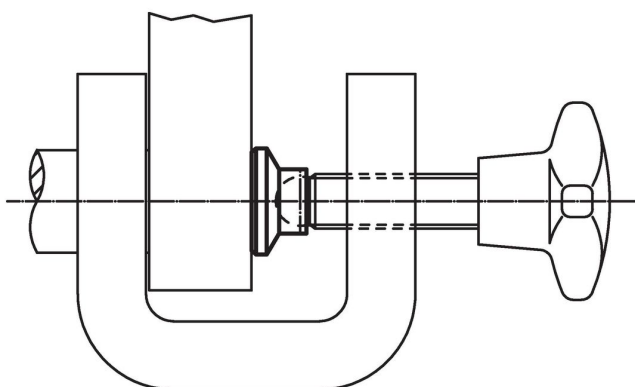

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."