

Painintyynyt • muovi
 22570.0040



Tuotekuvaus

Muoviset painintyynyt (EH 22570) on yhdistettävissä pallopäisten ruuvien (EH 22570) kanssa.

Materiaali


- Kestomuovi (POM), musta, matta

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Pallopäiset ruuvit, pallokärjellä
- Säätöjalat, Muovipintaisella tukipinnalla, nivelöity


Piirustus

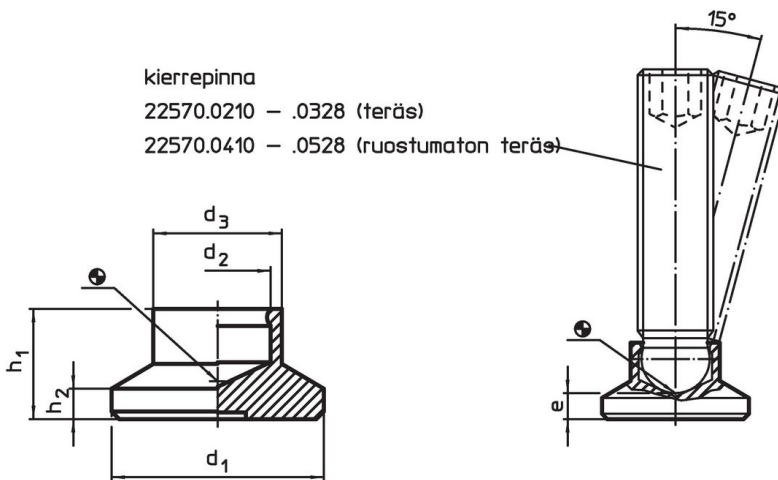

Tilastiedot

Ulkomitat						Staattinen kuormitettavuus max. [kN]	Pallokärkisille ruuveille EH 22570. [mm]	 min. max.		 [g]	Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃	e	h ₁	h ₂			[°C]			
40	6,1	16	8	13	4	3,5	M8	-30	80	11	22570.0040

Sovellusesimerkki

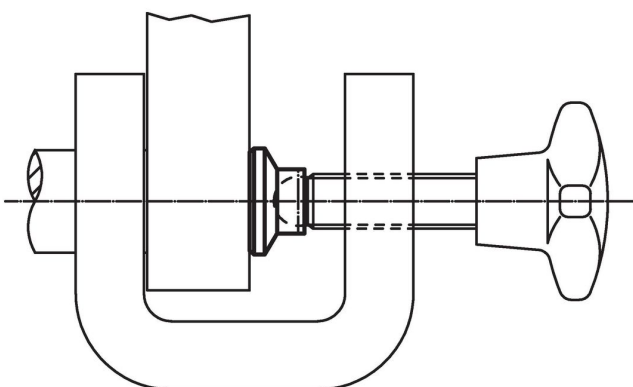

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."