

Painintyynyt • muovi
 22570.0042



Tuotekuvaus

Muoviset painintyynyt (EH 22570) on yhdistettävissä pallopäisten ruuvien (EH 22570) kanssa.

Materiaali


- Kestomuovi (POM), musta, matta

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Pallopäiset ruuvit, pallokärjellä
- Säätöjalat, Muovipintaisella tukipinnalla, nivelöity


Piirustus

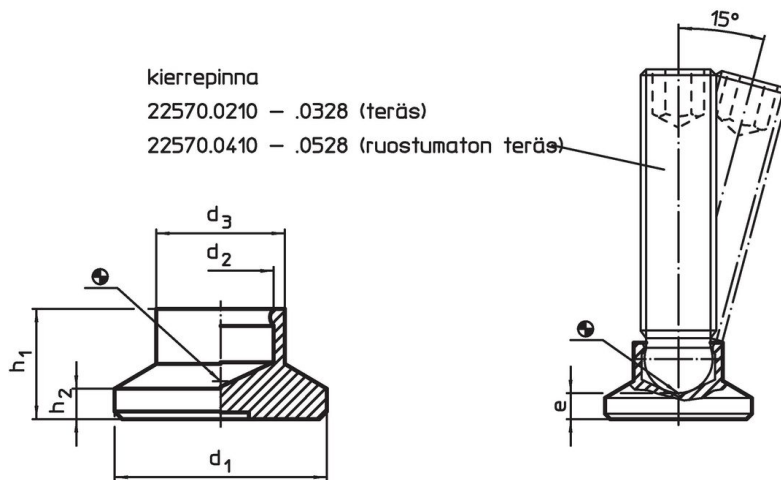

Tilauksetiedot

| Ulkomitat | | | | | | Staattinen kuormitettavuus max. | Pallokärkisille ruuveille EH 22570. | Temperatuurialue | | Paino [g] | Til.nro |
|----------------|----------------|----------------|-----|----------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------|------|-----------|------------|
| d ₁ | d ₂ | d ₃ | e | h ₁ | h ₂ | | | min. | max. | | |
| [mm] | | | | | | [kN] | [mm] | [°C] | | [g] | |
| 40 | 9,4 | 16 | 6,2 | 13 | 4 | 3,5 | M12 | -30 | 80 | 10 | 22570.0042 |

Sovellusesimerkki

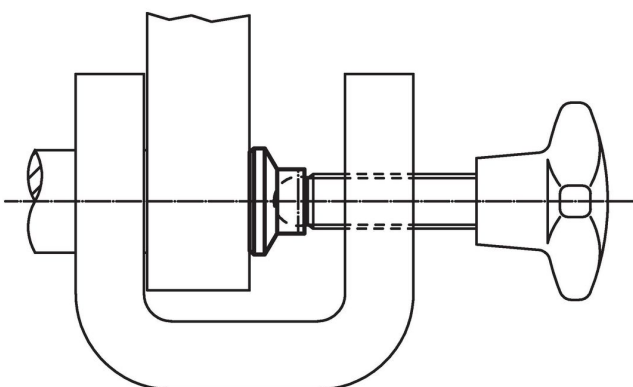

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."