

Tarttujanastat pyöreät/neliömäiset • Karhennetulla kovametallipalalla

22620.0020



Tuotekuvaus

Sisäkierte nastassa helpottaa asennusta kiinnittimiin, kiinnitysleukoihin, kiinnitysvarsiin, tarttujiin, jne. suurten vääntömomenttien ja pitovoimien siirtämiseen, esim. valu- tai taeosilla. Suurten vääntömomenttien ja pitovoimien siirtämiseen, esim. valu- tai taeosilla.

Materiaali



Holkki
• Työkaluteräs, mustattu

Uritus
• Kovametallilaatta, juotettu

Asennus

Soveltuu neliömäisen rakenteen ansiosta järjestettäväksi riviin, jolloin kiinnityskiskolla voidaan tuottaa hyvin suuria pitovoimia.



Piirustus

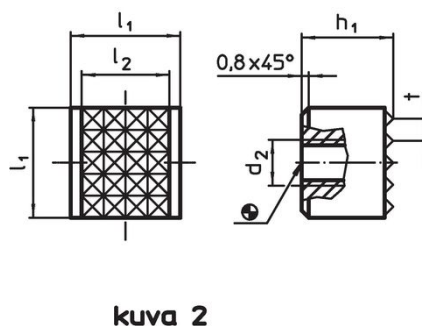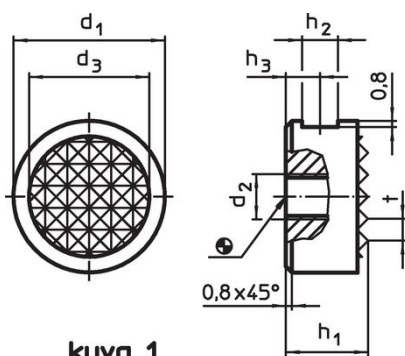

Tilastiedot

d ₁ -0,13	h ₁ -0,13	d ₂	Ulkomitat d ₃ [mm]	h ₂	h ₃	t	 [g]	Til.nro
pyöreä – Kuva 1								
12	10	M5	9,5	4,75	4,5	3	7,6	22620.0020

Sovellusesimerkki

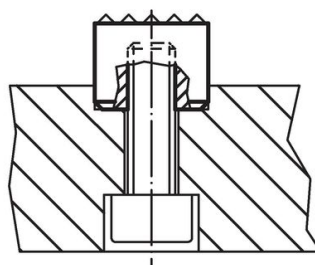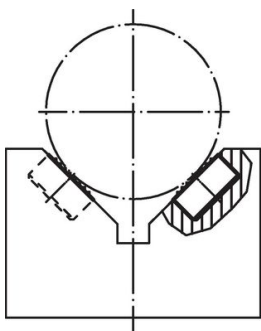

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."