

## Tarttujanastat pyöreät/neliömäiset • Karhennetulla kovametallipalalla

22620.0080



### Tuotekuvaus

Sisäkierte nastassa helpottaa asennusta kiinnittimiin, kiinnitysleukoihin, kiinnitysvarsiin, tarttujiin, jne. suurten vääntömomenttien ja pitovoimien siirtämiseen, esim. valu- tai taeosilla. Suurten vääntömomenttien ja pitovoimien siirtämiseen, esim. valu- tai taeosilla.

### Materiaali

**Holkki**  
• Työkaluteräs, mustattu


### Uritus

• Kovametallilaatta, juotettu

### Asennus

Soveltuu neliömäisen rakenteen ansiosta järjestettäväksi riviin, jolloin kiinnityskiskolla voidaan tuottaa hyvin suuria pitovoimia.


### Piirustus

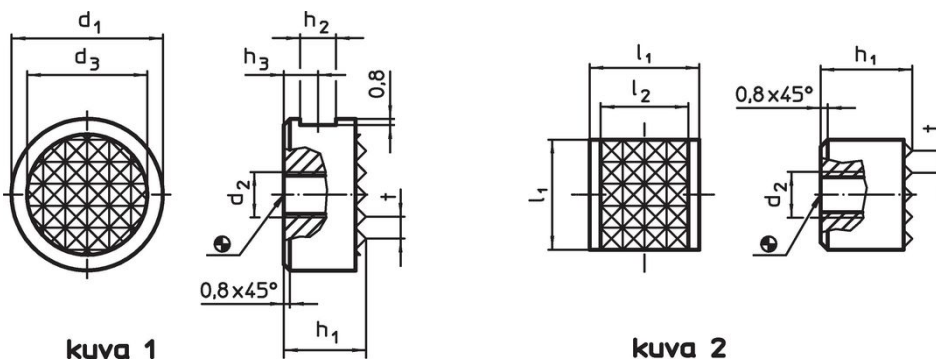

### Tilastiedot

$d_1$ -0,13	$h_1$ -0,13	$d_2$	Ulkomitat					Til.nro
			$d_3$	$h_2$	$h_3$	$t$		
			[mm]				[g]	
pyöreä – Kuva 1								
20	10	M6	15,9	4,75	4,5	3	23	22620.0080

### Sovellusesimerkki

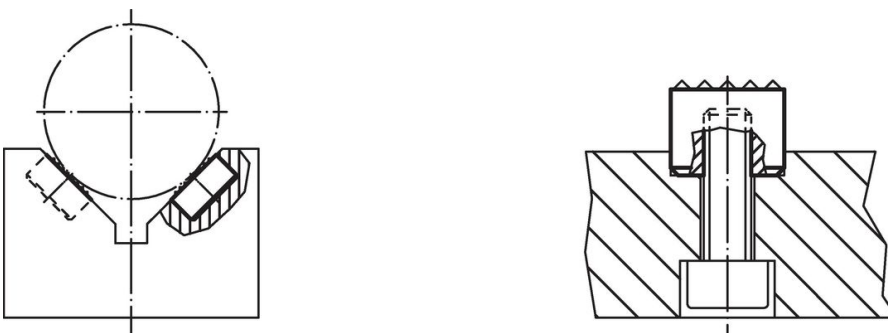

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."