

Tukinastat • osittain DIN 6321 (vanha standardi)

22630.0130



Tuotekuvaus

Voidaan käyttää myös vasteina ja jalkoina.
Tukipinta ilman keskiötä.

Materiaali


- Työkaluteräs, karkaistu, hiottu

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Tukinastat, DIN 6321


Piirustus

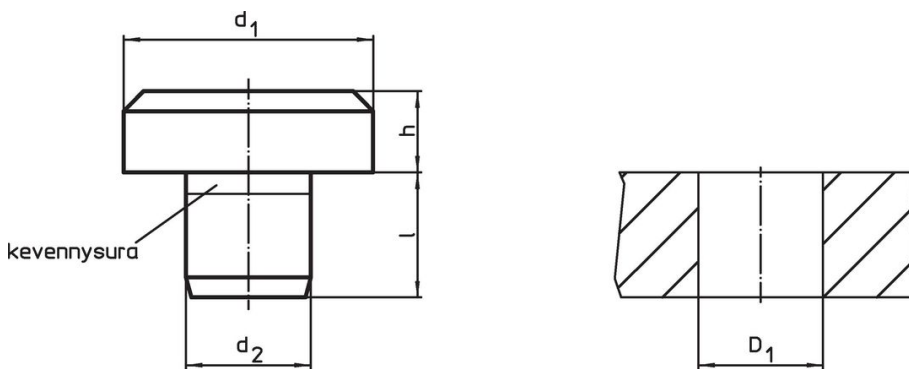

Tilastiedot

d ₁	Ulkomitat			l	Kiinnitysporaus D ₁ H7 [mm]	[g]	Til.nro
	h h9	d ₂ n6	[mm]				
välikoot							
20	6	10	12	10	21	22630.0130	

Sovellusesimerkki

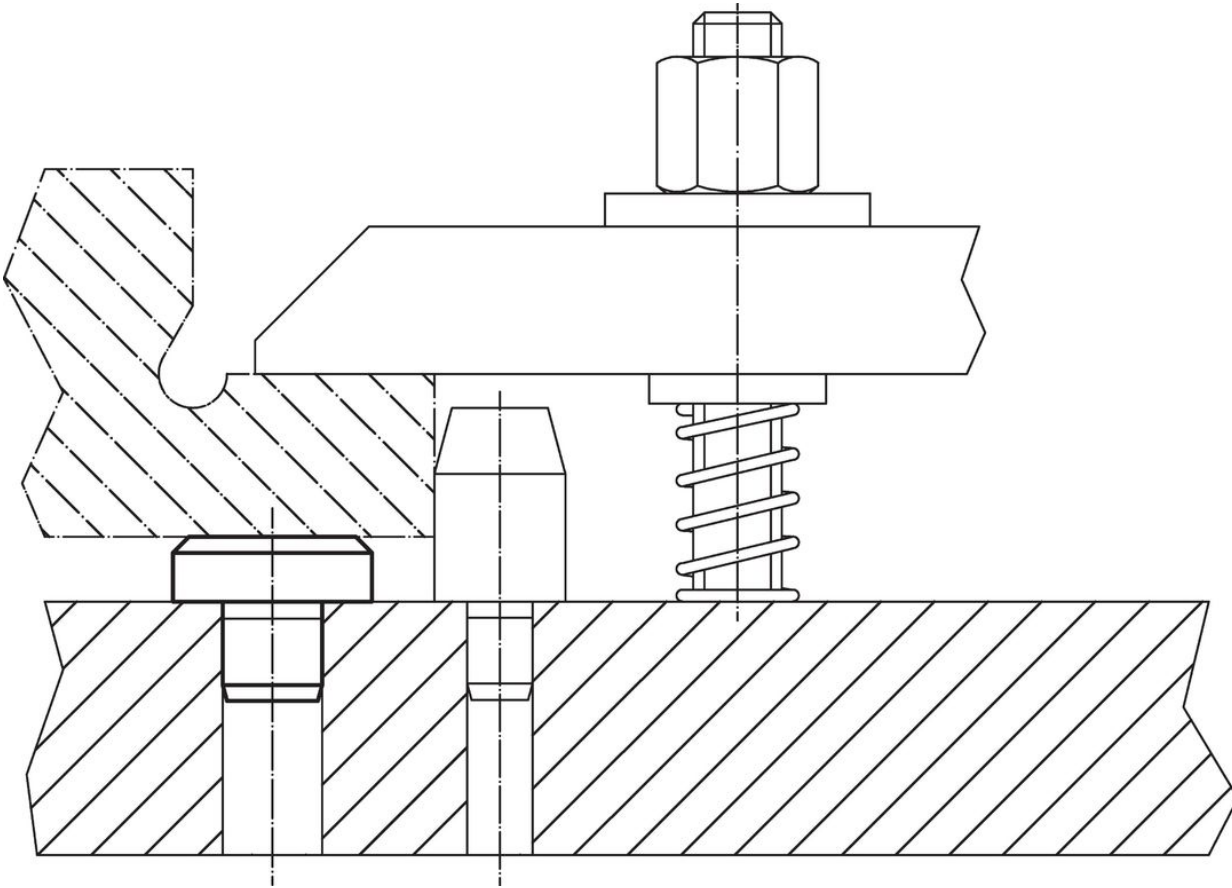

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."