

Tukinastat • ohennetulla kärkitapilla

22680.0402




Tuotekuvaus

Voidaan käyttää tukevana ja tarkkana tukena sekä vasteena. Kärkitapin muodon ansiosta soveltuu käytettäväksi hyvin ahtaissa kohteissa. Pinta induktioarkkaistuu ja hiottu.

Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Piirustus

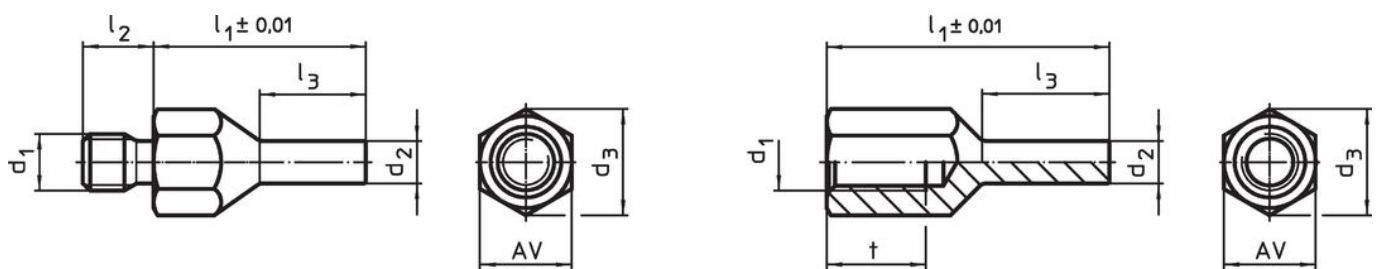

kuva 1

kuva 2

Tilaustiedot

l_1 $\pm 0,01$	d_1	Ulkomitat d_2 l_2 l_3 d_3 [mm]				AV [mm]	Kiristysmomentti max. [Nm]	[g]	Til.nro
20	M6	4	8	10	11	10	7	7,7	22680.0402

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."