

## Toleranssirenkaat

22750.0072




### Tuotekuvaus

Toleranssirenkaat sallivat suuremmat toleranssit osien välissä. (teräskoteloituja kuularullia varten).

### Materiaali

- Jousivanneteräs


### Piirustus

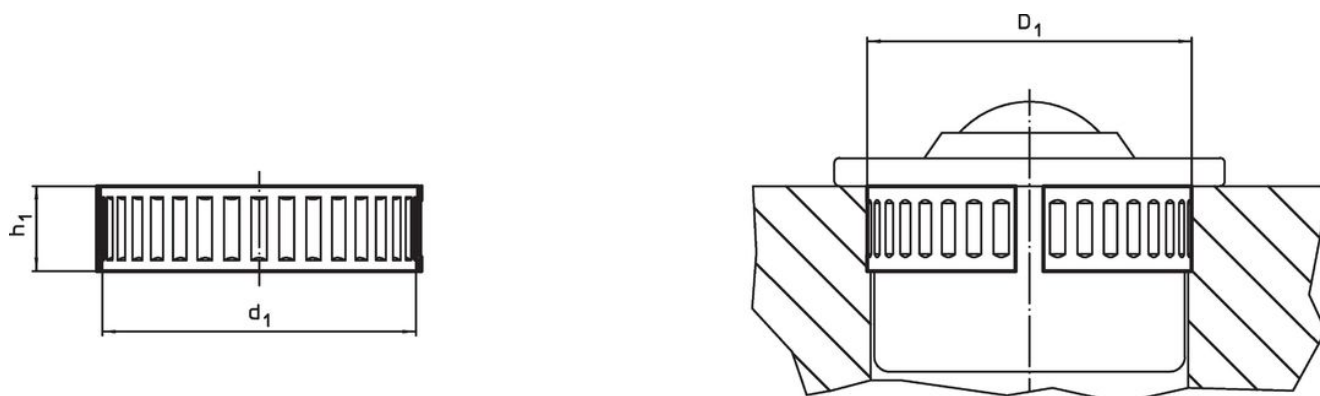

### Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	Ulkomitat		Kiinnitysporaus		Til.nro
	h <sub>1</sub> +0,2 [mm]	D <sub>1</sub> +0,2 [mm]	[g]		
45	12,1	46,7	5,3		22750.0072

### Sovellusesimerkki

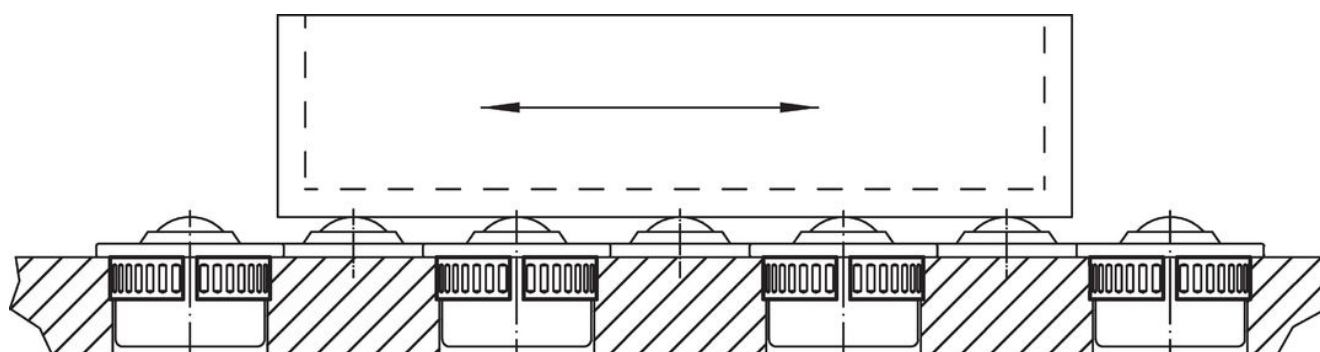

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."