

T-uramutterit • Pitkä

23020.0080




Tuotekuvaus

Nämä "extended"-tyyppiset T-uramutterit ovat standardin DIN 508 mukaiseen verrattuna pitempiä ja sopivat erityisen hyvin ristiloveen.

Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu


Piirustus

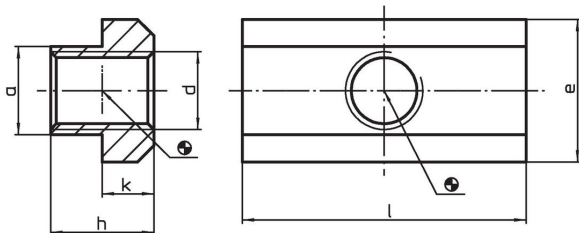

Tilaustiedot

| T-uramitta | Ulkomitat | | | | | | Til.nro |
|------------|-----------|-----|----|----|----|---|------------|
| [mm] | d | a | e | l | h | k | |
| 8 | M6 | 7,6 | 13 | 26 | 10 | 6 | 23020.0080 |

Sovellusesimerkki

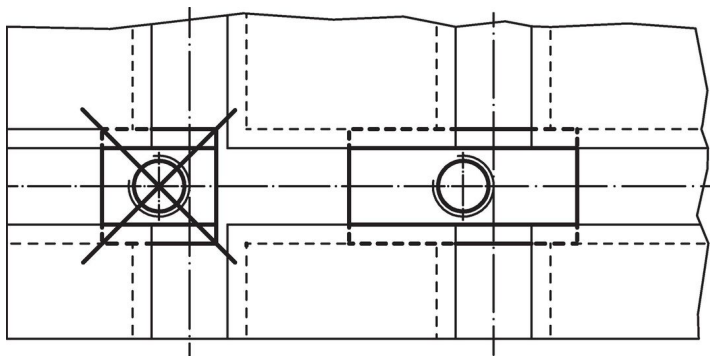

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."