

T-uramutterit • Pitkä

23020.0120




Tuotekuvaus

Nämä "extended"-tyyppiset T-uramutterit ovat standardin DIN 508 mukaiseen verrattuna pitempiä ja sopivat erityisen hyvin ristiloveen.

Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, mustattu

Piirustus

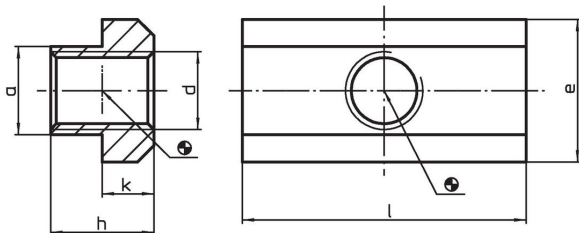

Tilaustiedot

T-uramitta [mm]	Ulkomitat						Tilaustiedot [g]	Til.nro
	d	a	e	l	h	k		
12	M10	11,6	18	36	14	7	48	23020.0120

Sovellusesimerkki



Vaatumuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."