

T-uramutterit • Rhombus

23020.0600




Tuotekuvaus

Rhombus"-tyyppisiä T-uramuttereita ei tarvitse asentaa pitkittäin, ne voi työntää suoraan loveen.

Materiaali

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu


Piirustus

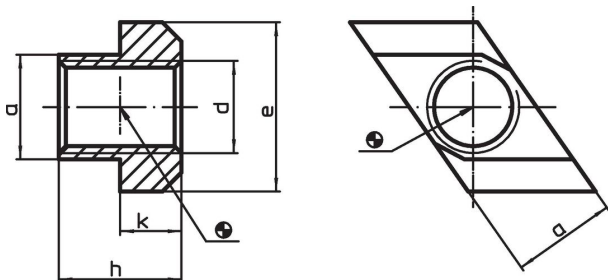

Tilaustiedot

T-uramitta	Ulkomitat					Til.nro	
[mm]	d	a	e	h	k	[g]	
10	M8	9,6	15	12	6	8,8	23020.0600

Sovellusesimerkki

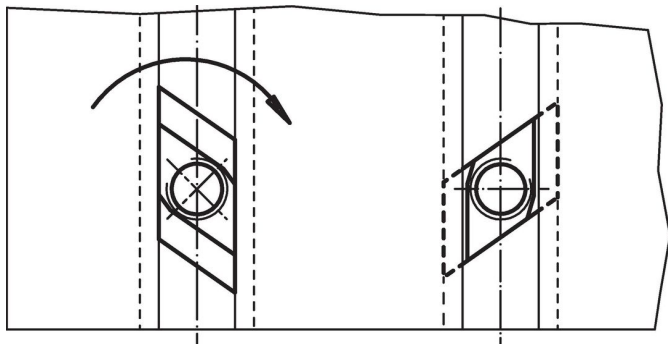

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."