

Olakemutterit • DIN 6331 (korkeus 1,5 d)

23080.0112



Tuotekuvaus

Kalusmutterit (olakemutterit) on valmistettu standardin DIN 6331 mukaisesti.

Materiaali


- Ruostumaton teräs 1.4305

Lisätietoja


Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite -
Tekniset tiedot -

Piirustus

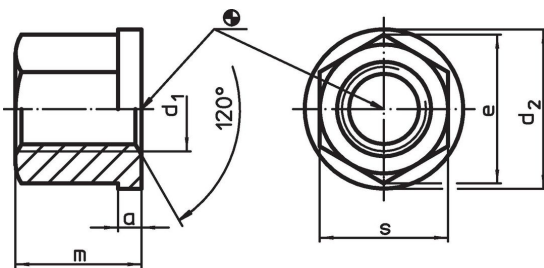


Tilaustiedot

d ₁	a	d ₂	Ulkomitat [mm]	e	m	s	 [g]	Til.nro ¹⁾
Ruostumaton teräs								
M12	4	25		20,8	18	19	36	23080.0112

¹⁾ Vakio DIN ei sisällä näitä materiaaleja.

Sovellusesimerkki

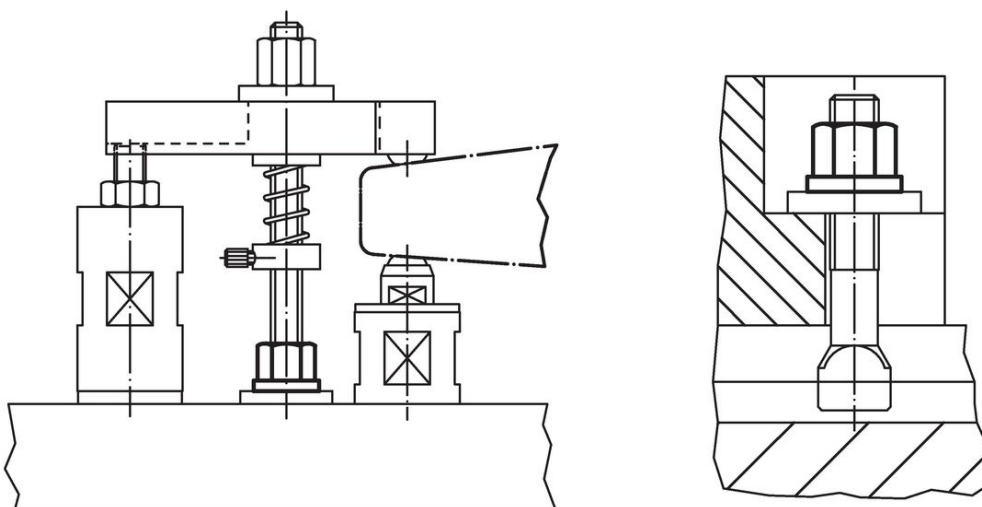

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."