

Nivelmutterit
23080.0608



Tuotekuvaus

Tällä jigimutterin ja kartiokupin yhdistelmällä voidaan kompensoida epäyhdensuuntaisia kiinnityspintoja.

Tällä jigimutterilla ja kartiokupilla voidaan tasata kiinnityspintojen epäyhdensuuntaisuus.

Tällä kiinnityselimellä on seuraavat edut/ominaisuudet:

- luotettava
- pitävä
- nopea asentaa
- helppo varastoida
- kääntökulma korkeintaan 3°

Materiaali

Kartiokuppi

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Mutteri


- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Lisätietoja

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite -
Tekniset tiedot -

Piirustus

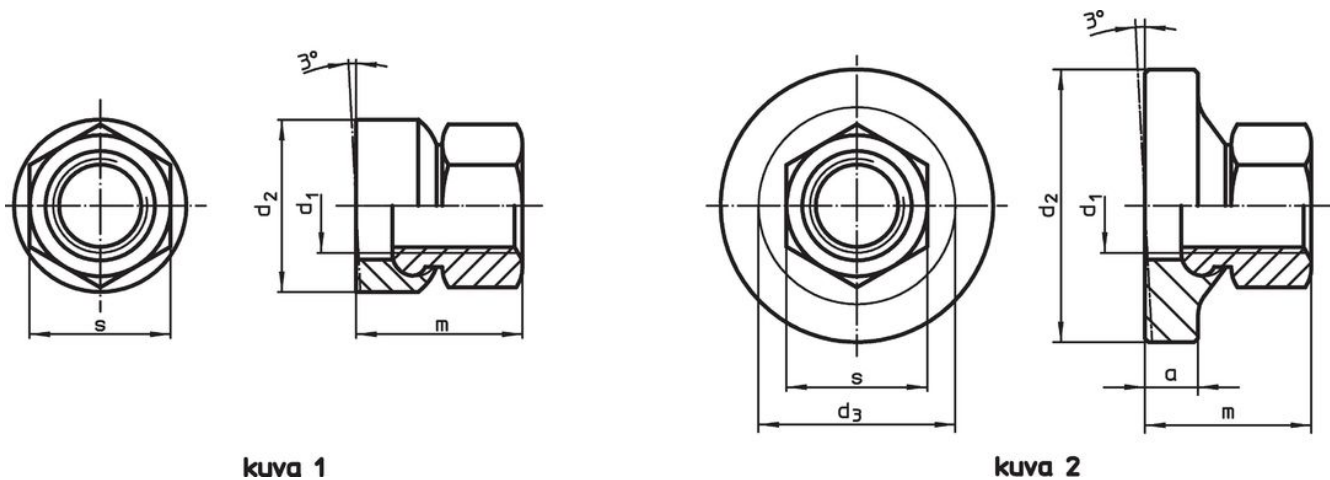


kuva 1

kuva 2

Tilaustiedot

d ₁	a	d ₂	Ulkomitat [mm]	d ₃	m	s [mm]	 [g]	Til.nro
isolla kantopinnalla – Kuva 2								
M8	4	24		17,8	14	13	20	23080.0608

Sovellusesimerkki

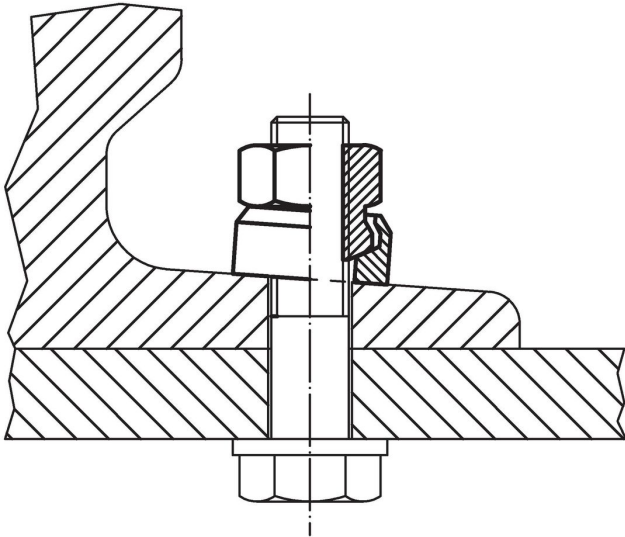

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."