


Pidennysmutterit • (korkeus 3 d)

23090.0006

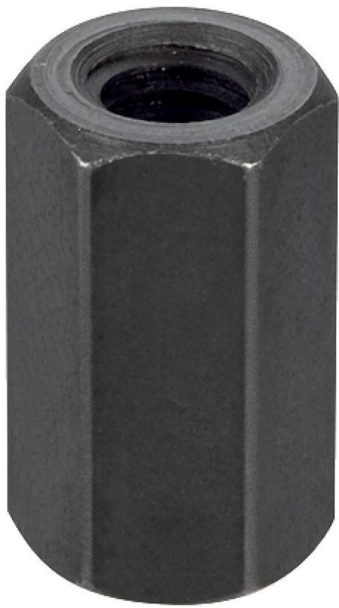

Tuotekuvaus

Standardin DIN 6330 mukaiseen kuusiomutteriin verrattuna nämä mutterit ovat pidennettyjä ja sopivat erityisen hyvin vaarnaruuveille.

Materiaali


- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu

Lisätietoja

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite -
Tekniset tiedot -

Piirustus

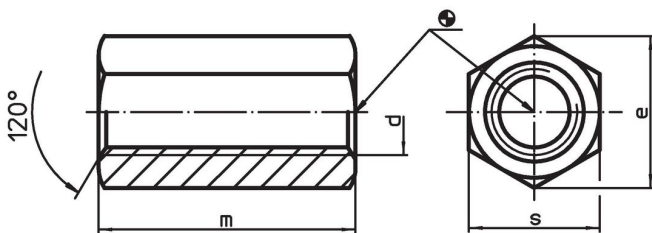

Tilaustiedot

d	e	Ulkomitat				Til.nro
		[mm]		m	s	[g]
M6	11,5			18	10	8,7
						23090.0006

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."