


Pidennysmutterit • (korkeus 3 d)

23090.0020

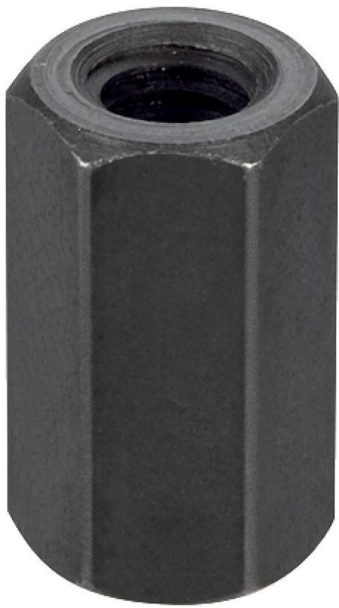

Tuotekuvaus

Standardin DIN 6330 mukaiseen kuusiomutteriin verrattuna nämä mutterit ovat pidennettyjä ja sopivat erityisen hyvin vaarnaruuveille.

Materiaali


- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu

Lisätietoja


Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite -
Tekniset tiedot -


Piirustus

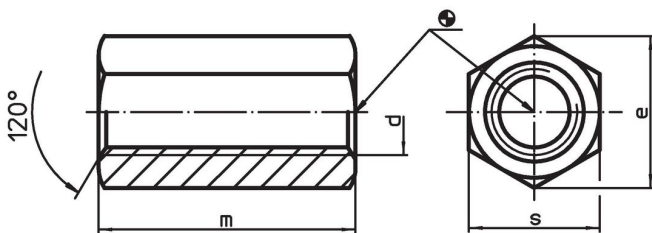

Tilaustiedot

d	Ulkomitat		m	s		Til.nro
	e	[mm]			[g]	
M20	34,6		60	30	228	23090.0020

Sovellusesimerkki

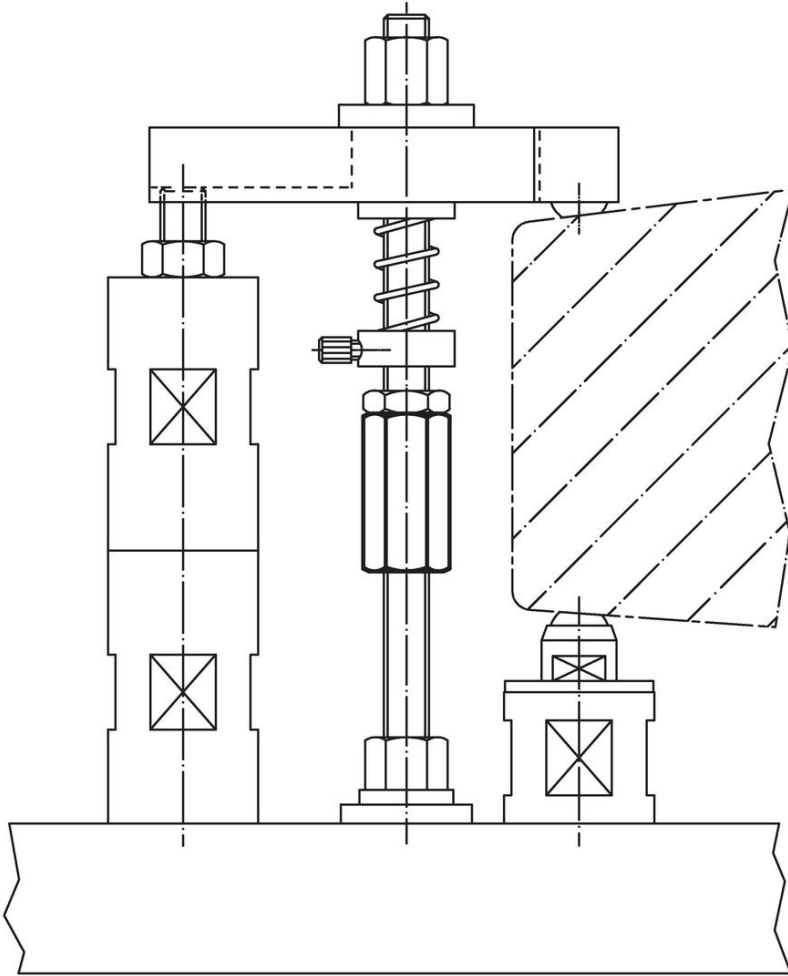

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."