

## Vetokiilat • DIN 2079

23100.0050




### Tuotekuvaus

Nämä vetokiilat valmistetaan DIN 2079 mukaisesti.

### Materiaali

- Hiiletyskarkaistu seosteräs, mustattu, hiottu

### Piirustus

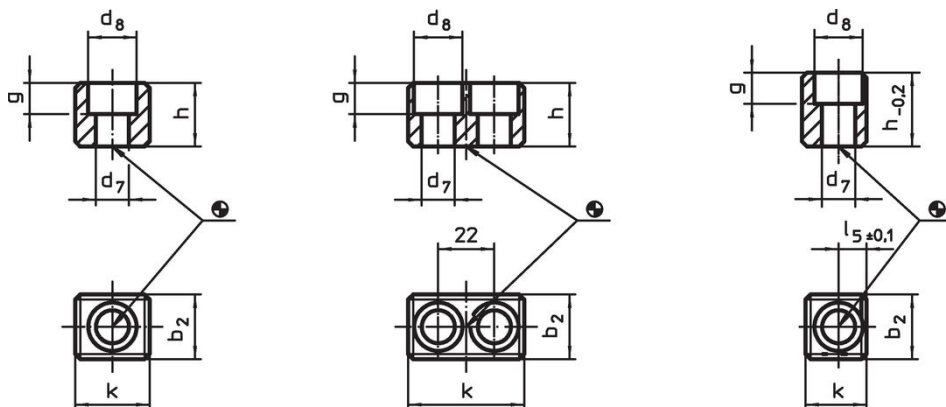

kuva 1


kuva 2

kuva 3

### Tilastiedot

Karapää No.	k	b <sub>2</sub> h5	Ulkomitat				Ruuveille ISO 4762		Til.nro
			d <sub>7</sub>	d <sub>8</sub>	g	h			
			[mm]				[mm]	[g]	
Karapäitä No. 30 - 60 varten muoto A – Kuva 1									
50 – 55	26,5	25,4	13	19	12,3	25	M12 x 25	88	23100.0050

### Sovellusesimerkki

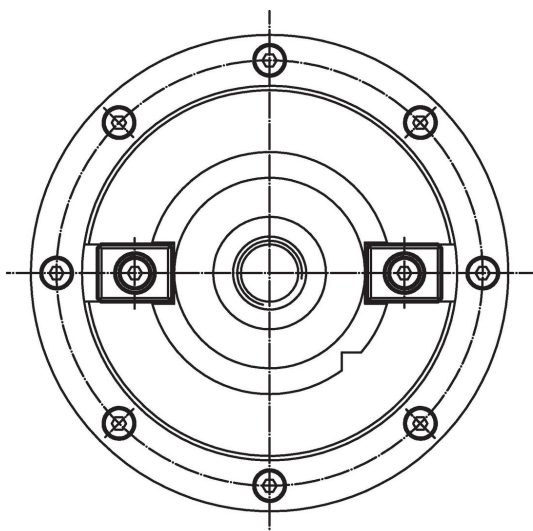

## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."