

Poraholkit • kauluksella (olakkeella), DIN 172 A

23112.0117




Tuotekuvaus

Poraholkeja käytetään varmistamaan toistotarkkuus porattaessa toistuvasti reikiä samassa paikassa. Karkaistuja ja hiottuja poraholkeja voidaan käyttää kulutusta kestävinä ohjureina porauksissa, akseleille jne.

Materiaali

- Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu

Piirustus

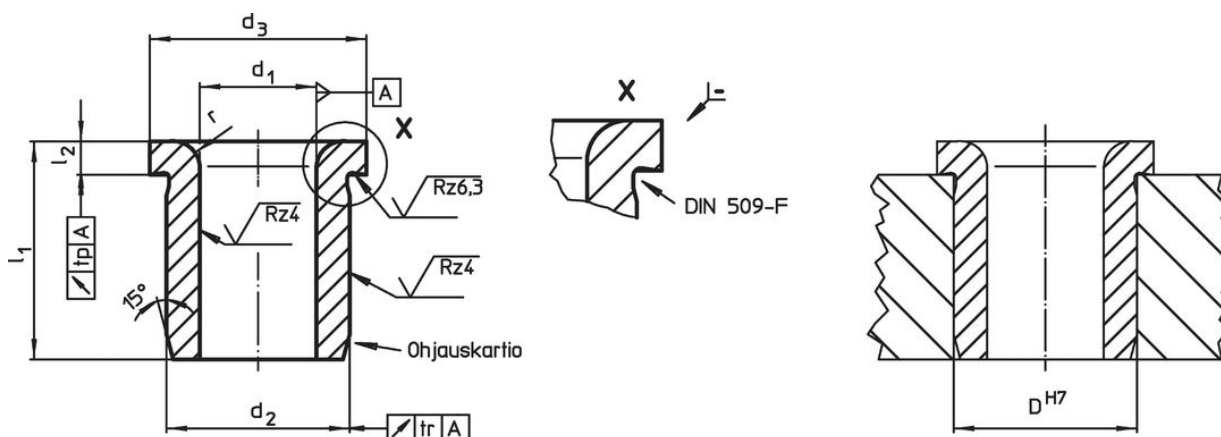

Tilaustiedot

| d ₁ F7 | | l ₁ | Ulkomitat d ₂ n6 [mm] | | | | d ₃ | l ₂ | r | Kiinnitysporaus D H7 [mm] | [g] | Til.nro |
|----------------------|----|----------------|---|---|---|----|----------------|----------------|---|------------------------------------|-----|---------|
| 11,5 | 20 | 18 | 22 | 4 | 2 | 18 | 26 | 23112.0117 | | | | |

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."