

## Poraholkit • ilman kaulusta (olaketta), DIN 179 A

23112.0562




## Tuotekuvaus

Poraholkkeja käytetään varmistamaan toistotarkkuus porattaessa toistuvasti reikiä samassa paikassa.  
Karkaistuja ja hiottuja poraholkkeja voidaan käyttää kulutusta kestävinä ohjureina porauksissa, akseleille jne.

## Materiaali

- Hiiletyskarkaistu teräs, hehkutettu

## Piirustus

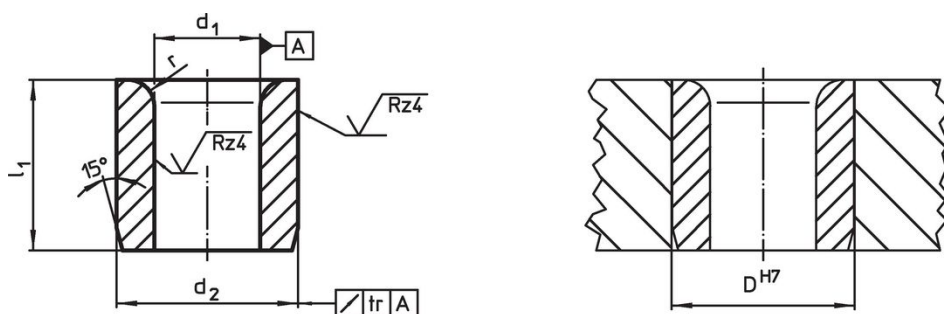

## Tilaustiedot

d <sub>1</sub>	l <sub>1</sub>	Ulkomitat		r	Kiinnitysporaus D H7		Til.nro
F7		d <sub>2</sub> n6			[mm]	[g]	
		[mm]					
6	20	10		1,5	10	7,7	23112.0562

## Vaatimuksenmukaisuus

## RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

## Sisältää SVHC-aineita &gt; 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 27.06.2024.

## Sisältää Prop 65 aineita



Lyijylle altistuminen voi aiheuttaa syöpää ja lisääntymiselle haitallisia vaikutuksia.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

## Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."