

## Urakappaleet • DIN 6323

23120.0018




### Tuotekuvaus

Käytetään jigien ja kiinnittimien paikoittamiseen DIN 650 mukaisin T-urin varustetulle pöydälle. Kiinniruvattaviin, pinnan yläpuolelle ulottuviin, kiinteisiin ja mataliin T-urapaloihin verrattuna näiden etuna on, että koneen pöytä ei voi vahingoittaa, koska pala työnnetään paikalleen sivuttain vasta, kun karkea asetus on jo tehty.


### Materiaali

- Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu


### Piirustus

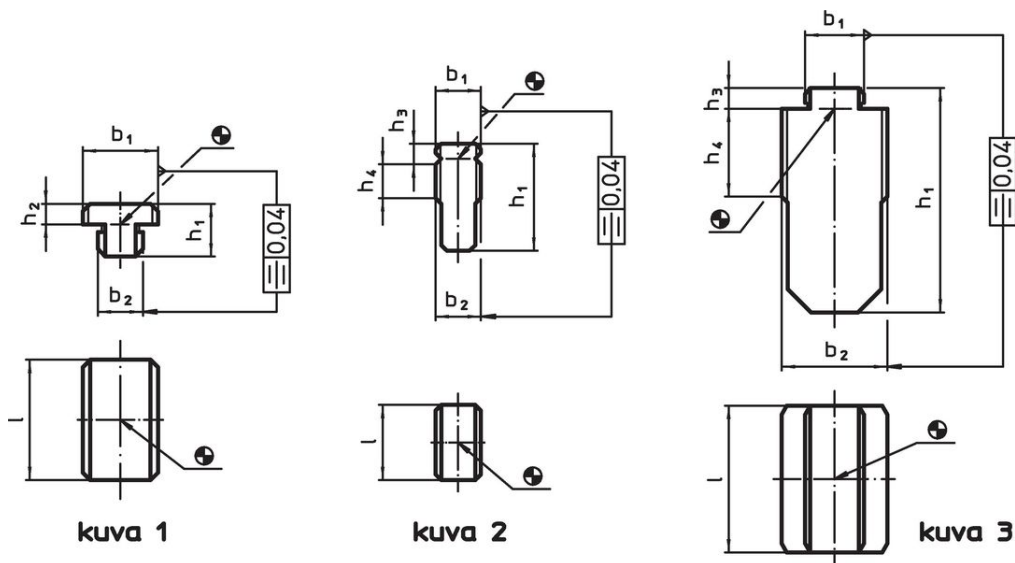


### Tilauksetiedot

T-uramitta Kiinnitin $b_1$ $h_6$ [mm]	T-uramitta Kone $b_2$ $h_6$ [mm]	$h_1$	Ulkomitat $h_2$	$l$	 [g]	Til.nro
Muoto A, $b_1 > b_2$ – Kuva 1						
20	18	14	5,5	32	65	23120.0018

### Sovellusesimerkki

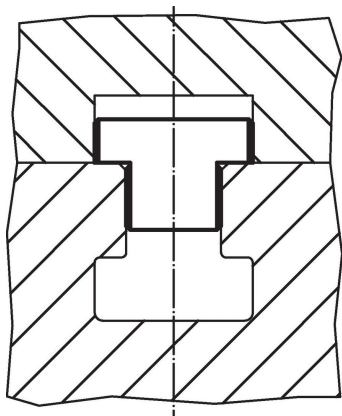

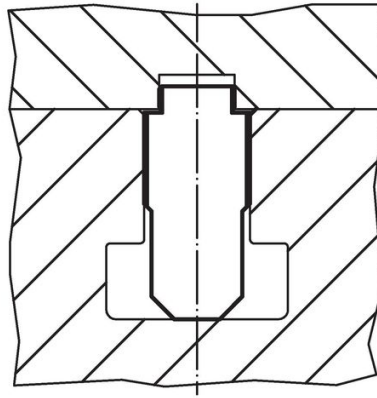

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."