

Urakappaleet • DIN 6323
23120.0036


Tuotekuvaus

Käytetään jigien ja kiinnittimien paikoittamiseen DIN 650 mukaisin T-urin varustetulle pöydälle. Kiinniruvattaviin, pinnan yläpuolelle ulottuviin, kiinteisiin ja mataliin T-urapaloihin verrattuna näiden etuna on, että koneen pöytää ei voi vahingoittaa, koska pala työnnetään paikalleen sivuttain vasta, kun karkea asetus on jo tehty.

Materiaali

- Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu


Piirustus

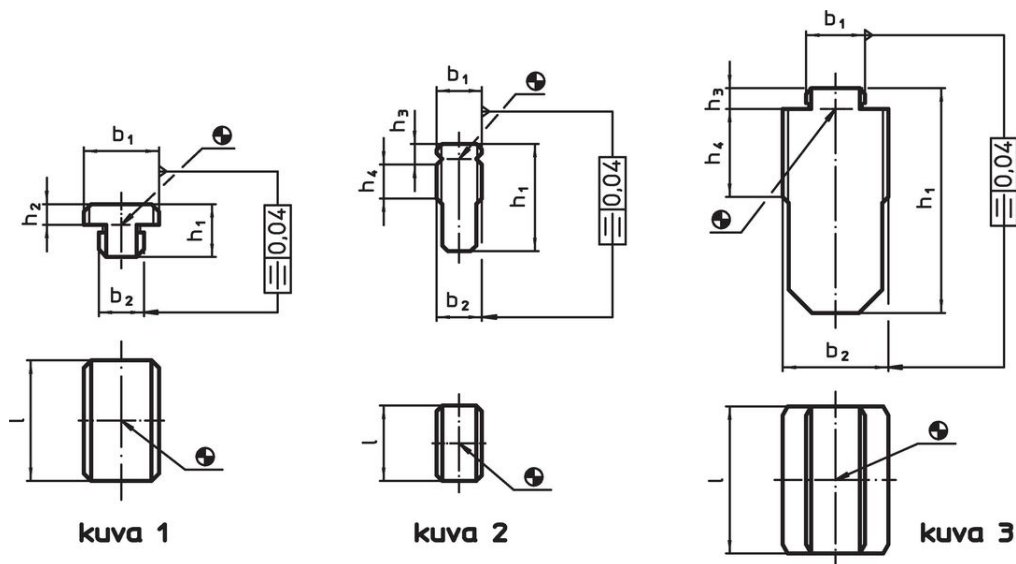

Tilaustiedot

T-uramitta Kiinnitin b ₁ h6 [mm]	T-uramitta Kone b ₂ h6 [mm]	Ulkomitat				 [g]	Til.nro
		h ₁	h ₃	h ₄	l		
		[mm]					
Muoto C, b ₁ < b ₂ – Kuva 3							
20	36	76.5	7	30	50	952	23120.0036

Sovellusesimerkki

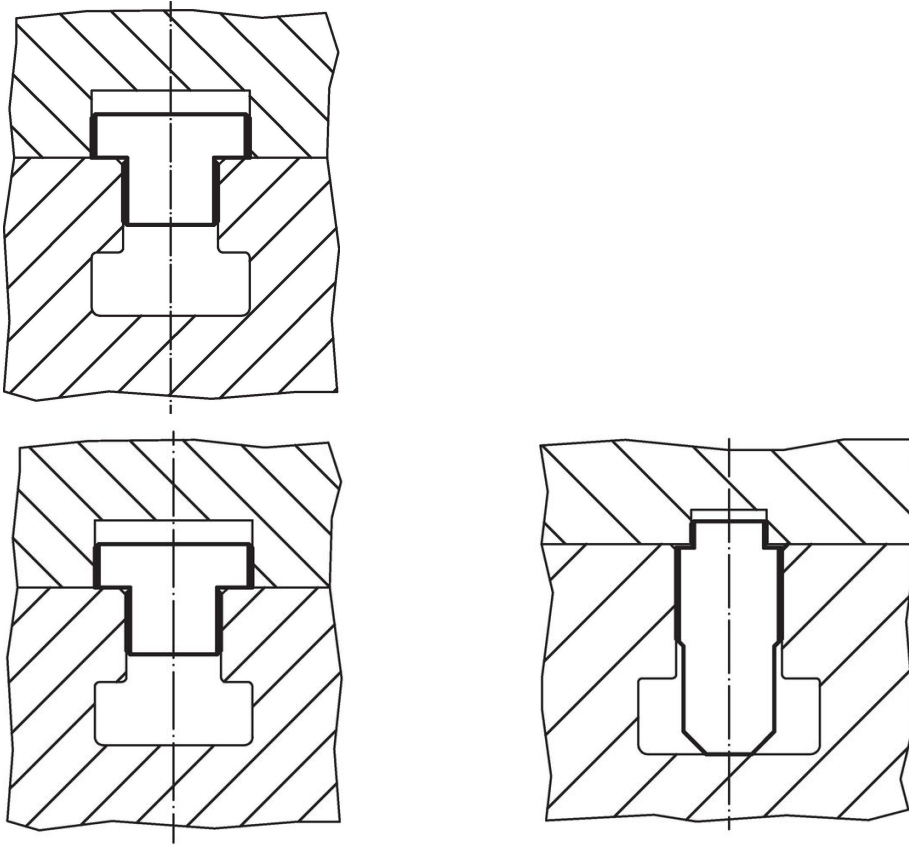

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."