

## Kiinnitysraudat • DIN 6315 B haarukkamuoto

23150.0036




### Tuotekuvaus

Tätä standardin DIN 6314 mukaista haarukkatyyppistä kiinnintä (kiinnityskynttä) käytetään pääasiassa työkalujen mekaaniseen kiinnitykseen.

### Materiaali

- Nuorrutusteräs, maalattu

### Piirustus

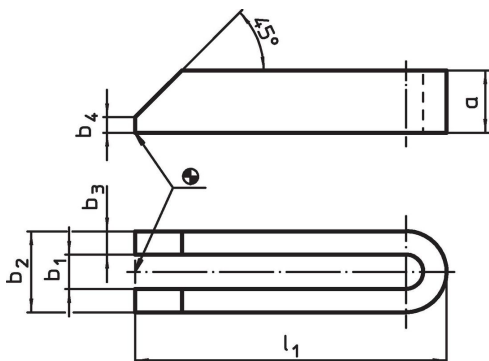

### Tilaustiedot

| Nimellismitta<br>b <sub>1</sub><br>[mm] | l <sub>1</sub> | Ulkomitat |                        |                |                | Ruuveille |         | [g]  | Til.nro    |
|---|----------------|-----------|------------------------|----------------|----------------|-----------|---------|------|------------|
|   |                | a         | b <sub>2</sub><br>[mm] | b <sub>3</sub> | b <sub>4</sub> | [mm]      | [tuuma] |      |            |
| 33                                      | 400            | 50        | 74                     | 20             | 12             | M30       | 1 1/4   | 6458 | 23150.0036 |

### Vaatimuksenmukaisuus

#### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset.

#### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 27.06.2024.

#### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Proposition 65 -aineita.  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

#### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."